


EA506AB - 14A
(コンテナ)

ハンドルの取付けによりネスティングもスタッキングも可能
内容量 44.3L


外寸 560X390X283mm
内寸 520X350X270mm
(有効内寸 478X308X255)
材質 本体 PP(ポリプロピレン)
ハンドル スチール

圧縮荷重(3段棒積における圧縮試験の最大荷重) 860kg
コンテナの段積み荷重は本圧縮荷重値を安全係数4で割った数字以内をご使用の目安として下さい。


底面形状 網目タイプ(格子リブ) 目 10X10mm
ネスティング高さ 94mm
重量 2.2kg

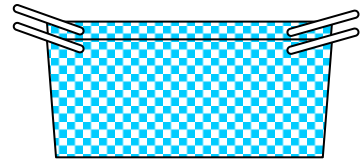

ネスティング時

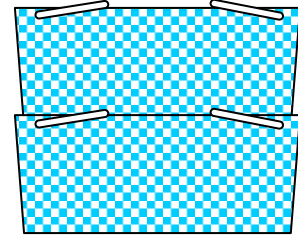

スタッキング時

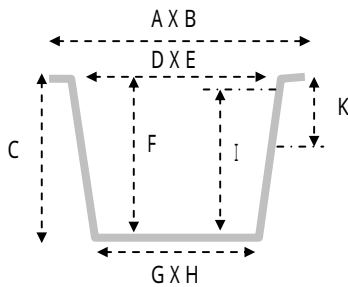

外寸 AXBXC
内寸 DXEXF
有効内寸 GXHXI
ネスティング高さ K


(参考)
ポリプロピレン特性

(長所)

- ・成形加工性
- ・ヒンジ特性
- ・耐薬品性
- ・低比重
- ・電気絶縁性
- ・耐水性
- ・耐ストレスクラック

(短所)

- ・低温耐衝撃性
- ・耐候性
- ・帯電性
- ・そり、ヒケ

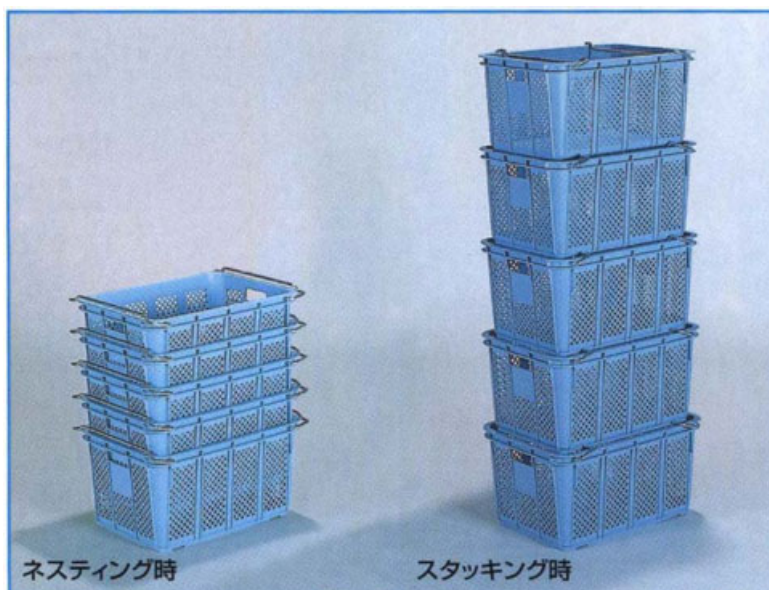

ネスティング時

スタッキング時