


EA506AB - 15A
(コンテナ)

ハンドルの取付けによりネスティングもスタッキングも可能
内容量 46.5L


外寸 569X359X305mm
内寸 533X323X300mm
(有効内寸 493X283X266)
材質 本体 PP(ポリプロピレン)
ハンドル スチール

圧縮荷重(3段棒積における圧縮試験の最大荷重) 550kg
コンテナの段積み荷重は本圧縮荷重値を安全係数4で割った数字以内をご使用の目安として下さい。


底面形状 ベタ面タイプ 水抜き穴 10mm(8個)

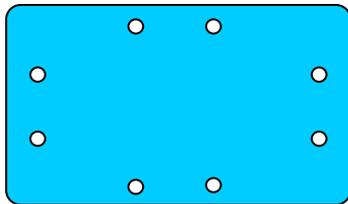


ネスティング高さ 77mm
重量 2kg

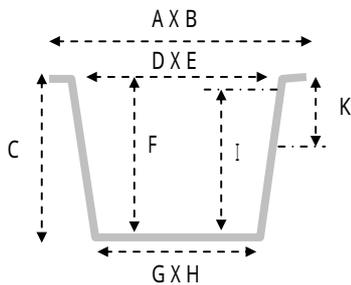

外寸 AxBxC
内寸 DxExF
有効内寸 GxHxI
ネスティング高さ K

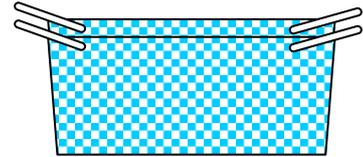

ネスティング時

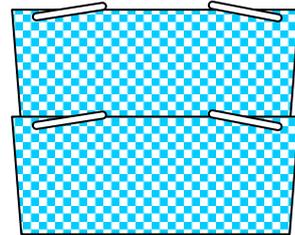

スタッキング時


(参考)
ポリプロピレン特性

(長所)

- ・成形加工性
- ・ヒンジ特性
- ・耐薬品性
- ・低比重
- ・電気絶縁性
- ・耐水性
- ・耐ストレスクラック

(短所)

- ・低温耐衝撃性
- ・耐候性
- ・帯電性
- ・そり、ヒケ

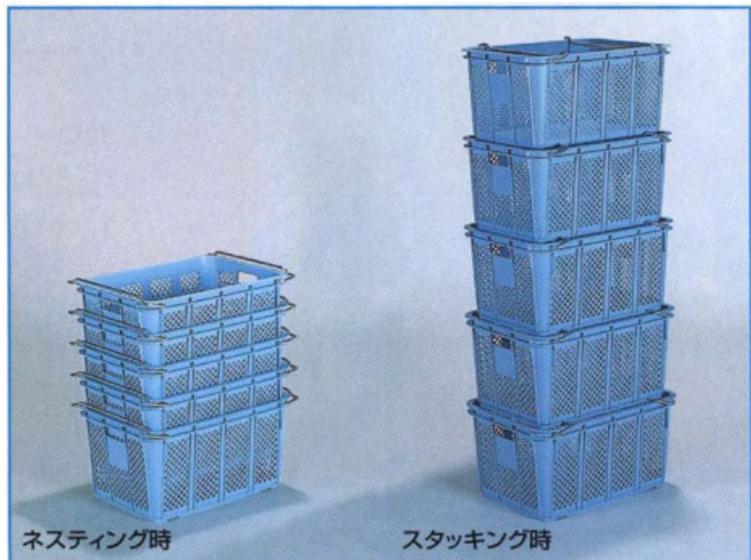

ネスティング時

スタッキング時