


**EA506AB - 18A**  
(コンテナ)

ハンドルの取付けによりネスティングもスタッキングも可能  
内容量 82.2L


外寸 712X472X338mm  
内寸 661X421X325mm  
(有効内寸 613X373X295)  
材質 本体 PP(ポリプロピレン)  
ハンドル スチール

圧縮荷重(3段棒積における圧縮試験の最大荷重) 365kg  
コンテナの段積み荷重は本圧縮荷重値を安全係数4で割った数字以内をご使用の目安として下さい。


底面形状 網目タイプ(格子リブ) 目 22X4mm  
ネスティング高さ 69mm  
重量 3.6kg

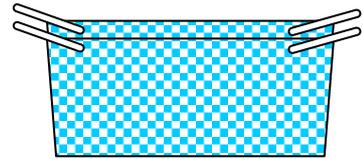

ネスティング時

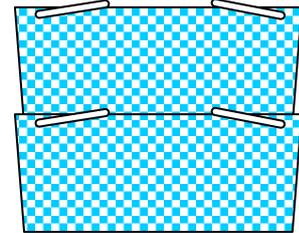


スタッキング時

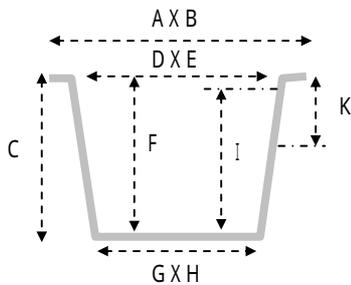

外寸 A X B X C  
内寸 D X E X F  
有効内寸 G X H X I  
ネスティング高さ K

(参考)  
ポリプロピレン特性  
(長所)  
・成形加工性  
・ヒンジ特性  
・耐薬品性  
・低比重  
・電気絶縁性  
・耐水性  
・耐ストレスクラック

(短所)  
・低温耐衝撃性  
・耐候性  
・帯電性  
・そり、ヒケ

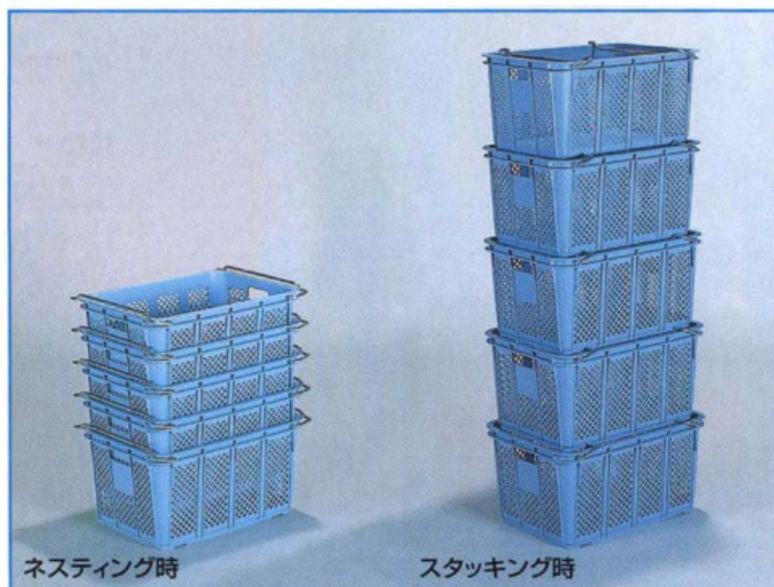

ネスティング時

スタッキング時