


EA506AB-7A
(コンテナ)

- ハンドルの取付けによりネスティングもスタッキングも可能
- 内容量 27.6L


- 外寸 530X368X197mm
- 内寸 482X333X192mm
(有効内寸 444X295X163)
- 材質 本体 :PE(ポリエチレン)
ハンドル :スチール

- 圧縮荷重(3段棒積における圧縮試験の最大荷重) 200kg
コンテナの段積み荷重は本圧縮荷重値を安全係数4で割った数字以内をご使用の目安として下さい。


- 底面形状 網目タイプ(格子リブ) 目 6X6mm
- ネスティング高さ 60mm
- 重量 1.34kg

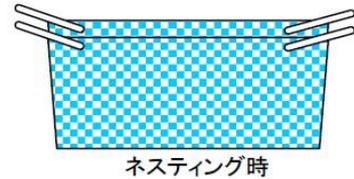


ネスティング時

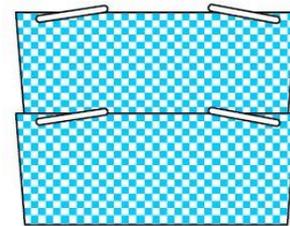

スタッキング時

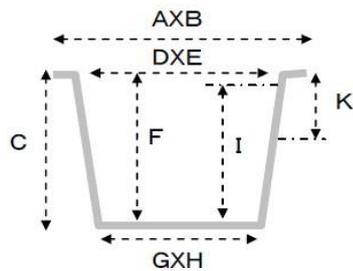

外寸 AXBXC
内寸 DXEXF
有効内寸 GXHXI
ネスティング高さ K

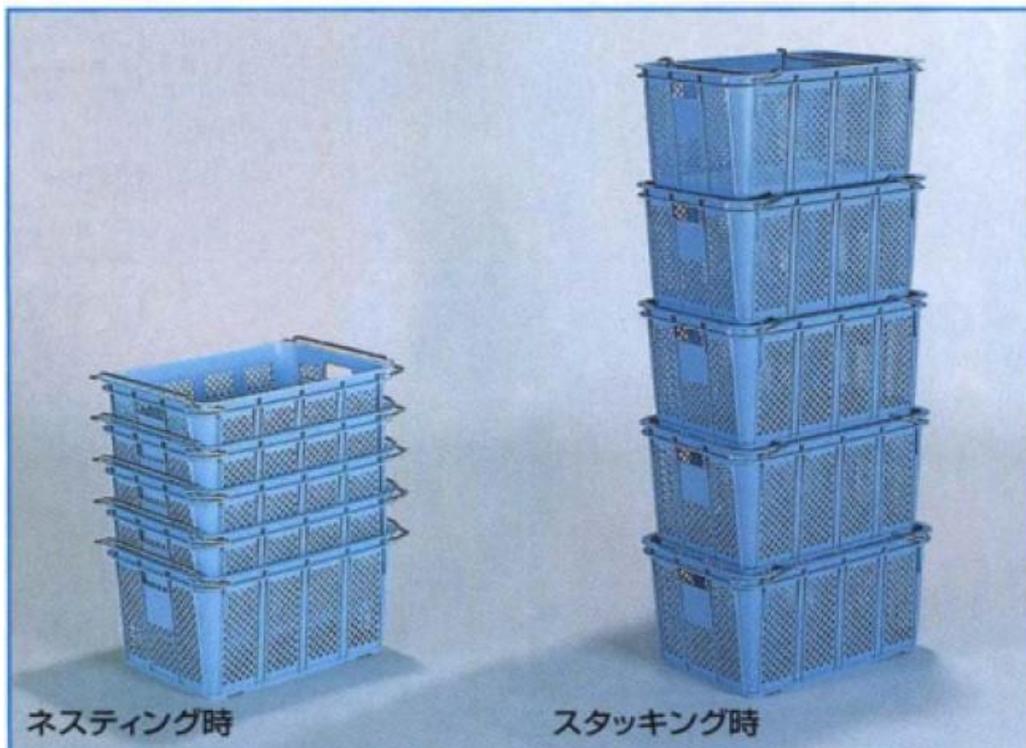

ネスティング時

スタッキング時