


EA508AK-3~-7B 広口ポリ容器

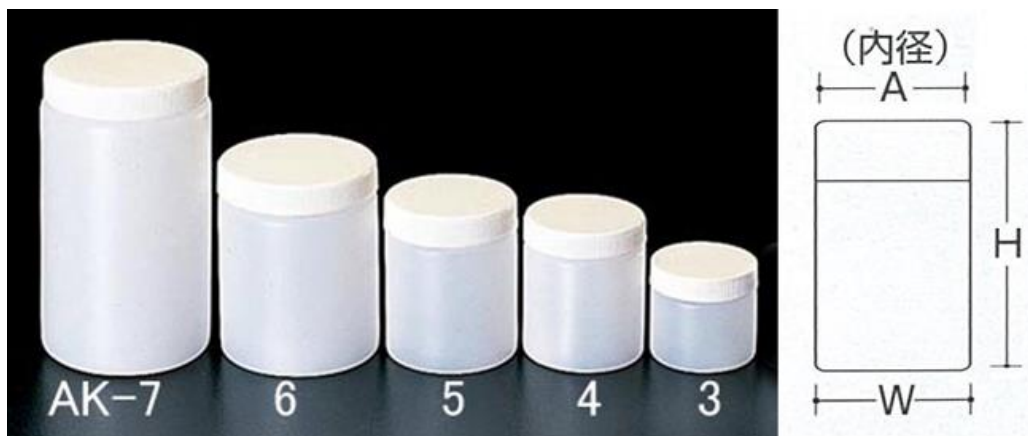

品番	容量(ml)	A(内径)	胴径W	高さH	重量(g)	入数
EA508AK-3	100	φ 39	φ 55	67	22.1	1
EA508AK-4	200	φ 58	φ 74	71	37.5	
EA508AK-5	300			102	42.5	
EA508AK-6	500	φ 72	φ 90	112	65.5	
EA508AK-7	1000			187	110.82	
EA508AK-3B	100	φ 39	φ 55	67	22.1	10
EA508AK-4B	200	φ 58	φ 74	71	37.5	
EA508AK-5B	300			102	42.5	
EA508AK-6B	500	φ 72	φ 90	112	65.5	
EA508AK-7B	1000			187	110.82	

単位(mm)

- EA508AK-3B~-7Bの重量は一個当たりの重さになります。(入数10個の重量ではありません)
- 材質… 本体:ポリエチレン(PE)
キャップ:ポリプロピレン(PP)
- 中ブタなし。フタの内側にPE製ソフトパッキン付
- フタはねじ式
- RoHS対応商品