


EA510H-1 ベアリングスリーブ抜き(全長520mm)

- ドイツ鋼製
- 使用可能深さ 25mm
- 適応穴径 $\phi 12 \sim \phi 35\text{mm}$
- 重量 1.5kg

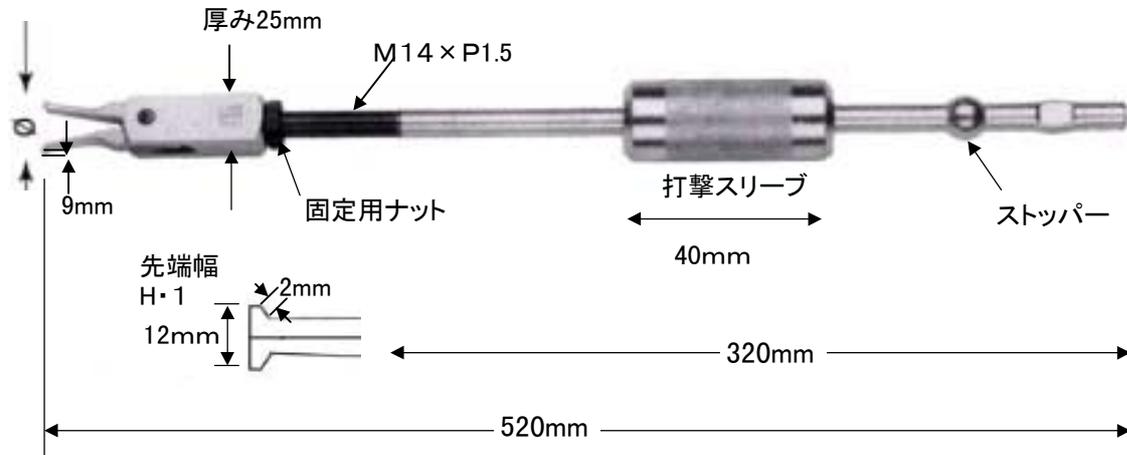

対象のスリーブを抜取るためだけの工具です。

- ① 抜取る対象のスリーブの径を確認します。
- ② 工具の先端を閉じた状態でスリーブに差し込み、深さを確認後、先端を広げて調整します。先端の両爪が対象のスリーブにかかったことを確認し、ネジで固定します。本体を引っ張ってみてぬけないことを確認して下さい。(ネジは前の繰り出すほど先端は広がります。)
- ③ 本商品の打撃スリーブをストッパーに向かって打ち付けます。衝撃でスリーブが抜けていることを確認して下さい。(ネジ部に向かって打撃スリーブをうちつけないで下さい。ネジが傷み壊れます。)
- ④ 対象のスリーブが抜けましたら、本品の固定ネジを解除して先端部をすぼめて、スリーブから引き抜きます。

※ご注意

打撃を加えても対象のスリーブが抜けない時は作業を中止し、対象物の抜けない原因の確認をお願いします。

