


EA510H-3(ベアリングスリーブ抜き)取扱説明書

(ドイツ)

Ver.2.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

- 全長 500mm
- 重量 4.4kg
- 作業対応穴径 $\phi 30 \sim \phi 180\text{mm}$
- スライドハンマー式

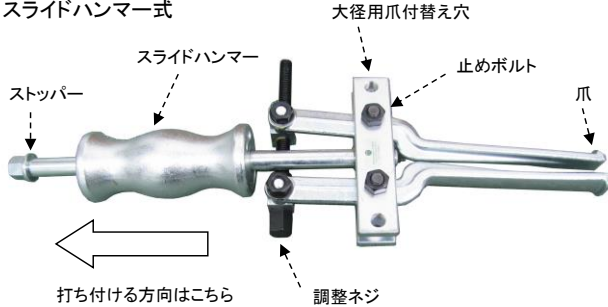

- 調整ネジで爪の幅を広げたりする時は、木槌などで軽く爪の元をたたいて、爪をまっすぐにしないと、調整ネジが回しやすい。

◆用途

対象のスリーブベアリングを抜き取るための工具です。

◆使用方法

- ① 抜き取る対象のスリーブ径を確認します。
- ② 工具の先端を閉じた状態でスリーブに差し込み、深さを確認後、調整ネジを時計方向にスパナなどで廻して先端を広げてください。先端の両爪が対象のスリーブにしっかりかかった事を確認し、固定します。本体を引ばってみて、抜けない事を確認してください。
- ③ 本器のスライドハンマーをストップバーに向かって打ちつけます。衝撃でスリーブが抜けている事を確認してください。(ネジに向かって打撃スリーブを打ちつけないでください。ネジが傷み壊れます。)
- ④ 対象のスリーブが抜けましたら、本器の固定ナットを解除して先端をすぼめ、スリーブから引き抜きます。

◆爪の付替え(径の大きさに応じて爪を付け替えてください。)



- ① 止めボルトを外し、本体から抜いておく。
- ② 調整ネジを反時計方向に回して爪をゆるめる。
- ③ 爪を広げながら大径用の穴と爪のボルト穴を揃える(両爪とも)
- ④ ボルトを揃えた穴にさしてしっかり締める。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

17.Feb.