

EA510Z(ベアリング挿入工具セット)取扱説明書

(ドイツ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

- ・内径50mmまでのボールベアリングまで取り付けられます。
- ・また、プッシュ、シーリング、ブーリーなどにも使用できます。

仕様


内径...10 ~ 50 mm
外径...26 ~ 110 mm
重量...2.1 kg
パイプの端より220 mm
入れます。

(スリーブ) (適応リング)


A	10 ~ 37 mm
B	15 ~ 47 mm
C	20 ~ 62 mm
D	30 ~ 80 mm
E	40 ~ 110 mm

使用方法


挿入するベアリングの内径(または番号)を表を参考にして、スリーブを選びます。
軸にベアリング、リングを挿入します。

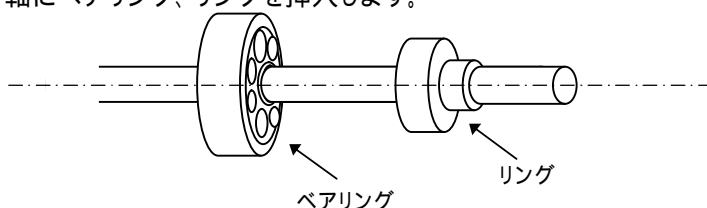

次にスリーブをパイプの端より通し、リングにはめる。

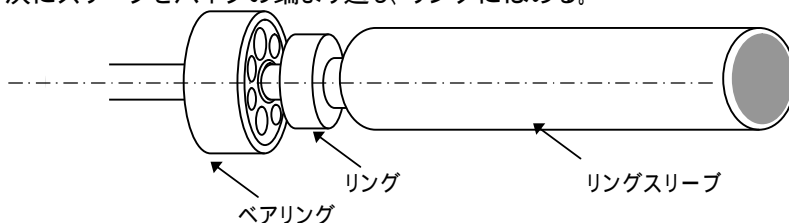

スリーブの端をナイロンハンマーでたたき、所定の位置まで挿入する。

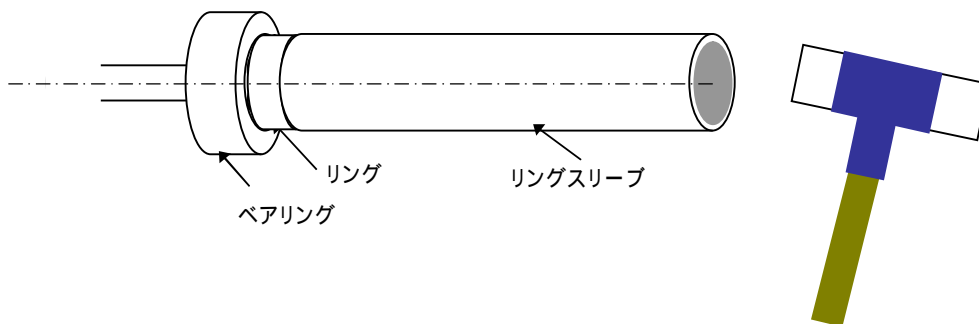

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

選択チャート表

インバクト スリーブ	インバクト リング	S K F							
		60 62 63 64	12 22 13 23	72B 73B	32 33	222 213 223	NU-NJ-N 234	302 222 303	313 323
A	1(10-26mm)	6000	129		3200				
	2(10-30mm)	6200	1200 2200						
	3(10-35mm)	6300	1300						
	4(12-28mm)	6001			3201				
	5(12-32mm)	6201							
	6(12-37mm)	6301	1301 2301						
B	7(15-32mm)	6002		7202B	3202				
	8(15-35mm)	6202	1202 2202					30302	
	9(15-42mm)	6302	1302 2302		3302				
	10(17-35mm)	6003		7203B	3203			30203	
	11(17-40mm)	6203	1203 2203						
	12(17-47mm)	6303	1303 2303	7303B	3303			30303	
C	13(20-42mm)	6004		7204B	3204		204		
	14(20-47mm)	6204	1204 2204						
	15(20-52mm)	6304	1304 2304	7304B	3304	21304	304	30304	32304
	16(25-47mm)	6005		7205B	3205	22205	205	30205	
	17(25-52mm)	6205	1205 2205						
	18(25-62mm)	6305	1305 2305	7305B	3305	21305	305	30305	31305
D	19(30-55mm)	6006		7206B	3206	22206	206	30206	32305
	20(30-62mm)	6206	1206 2206					32206	
	21(30-72mm)	6306	1306 2306	7306B	3306	21306	306 405	30306	31306 32306
	22(35-62mm)	6007		7207B	3207	22207	207	30207	
	23(35-72mm)	6207	1207 2207					32207	
	24(35-80mm)	6307	1307 2307	7307B	3307	21307	307 408	30307	31307 32307
E	25(40-68mm)	6008		7208B	3208	22208		30208	
	26(40-80mm)	6208	1208	7308B	3308	21308		30308	
	27(40-90mm)	6308	1308 2308			22308			
	28(45-75mm)	6009		7209B	3209	22209		30209	
	29(45-85mm)	6209	1209 2209					32209	
	30(45-100mm)	6309	1309 2309	7309B	3309	21309	31309 32309	30309	31309 32309
	31(50-80mm)	6010		7210B	3210	22210		30210	
	32(50-90mm)	6210	1210 2210					32210	
E	33(50-110mm)	6310	1310 2310	7310B	3310	21310	31310 32310	30310	31310 32310
		6409							
	32(50-90mm)	6011							
		6012							
	30(45-100mm)	6013	1211	7211B	3211	22211	211		
		6211	2211						
	33(50-110mm)	6014	1212	7212B	3212	22212	212		
		6015	1213	7213B	3213	22213	313		
E		6212	2212	7311B	3311	21311	311		
		6213	2213			22311	410		
		6311	1311						
		6410	2311						

E	32(50-90mm)	6011					
		6012					
	30(45-100mm)	6013	1211	7211B	3211	22211	211
		6211	2211				
E	33(50-110mm)	6014	1212	7212B	3212	22212	212
		6015	1213	7213B	3213	22213	313
		6212	2212	7311B	3311	21311	311
		6213	2213			22311	410
E		6311	1311				
		6410	2311				