

ベアリングをたたいていませんか？

ハンマーなどでの強引な叩き込みは
ベアリングの寿命を著しく縮めます

ベアリング取り付け工具

FT33

FT33 はベアリング組込み時の軸受損傷を
最小限にし、内径10～50mmの軸受を迅速、
正確かつ安全に組み込むことができます。


インパクトスリーブとインパクトリ
ングの適正な組み合わせによりベア
リングの内外輪が均等に押し込まれ、
取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及
ぼさない様に設計されています。



ナイロン製の特殊ハンマーにより
衝撃をやわらげベアリングを保護

耐衝撃力に優れた材質の
3種類のインパクトスリーブ


33種類のインパクトリングで
様々なサイズのベアリングに対応

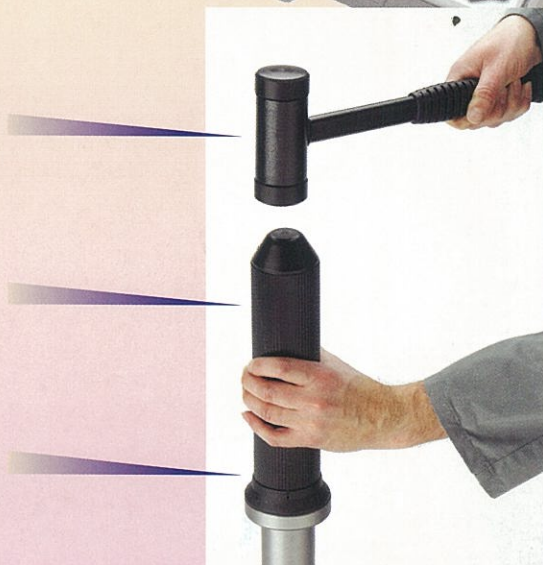

使用方法

FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類のインパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。

 総輸入元



〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子1-26-26
TEL : 044-850-1401 FAX : 044-850-1402

FT33 インパクトスリーブ、インパクトリング選定表

インパクトスリーブ	インパクトリングNo.	対応ベアリング型式							
		60 63 62 64	12 13 22 23	72B 73B	32 32	222 223 213	NU-NJ-N 2 3 4	302 303 322	313 323
スリーブ A FT 33-A 220 mm	10 / 26	6000	129						
	10 / 30	6200	1200		3200				
	10 / 30		2200						
	10 / 35	6300	1300						
	12 / 28	6001							
	12 / 32	6201	1201		3201				
	12 / 32		2201						
	12 / 37	6301	1301						
	12 / 37		2301						
	15 / 32	6002							
	15 / 35	6202	1202	7202 B	3202				
	15 / 35		2202						
	15 / 42	6302	1302		3302			30302	
	15 / 42		2302						
	17 / 35	6003							
17 / 40	6203	1203	7203 B	3203			30203		
17 / 40		2203							
17 / 47	6303	1303	7303 B	3303			30303		
スリーブ B FT 33-B 220 mm	20 / 42	6004							
	20 / 47	6204	1204	7204 B	3204		204		
	20 / 47		2204						
	20 / 52	6304	1304	7304 B	3304	22205/20	304	30304	32304
	20 / 52	6403	2304						
	25 / 47	6005							
	25 / 52	6205	1205	7205 B	3205	22205	205	30205	
	25 / 52		2205						
	25 / 62	6305	1305	7305 B	3305	21305	305	30305	31305 32305
	25 / 62	6404	2305						
	30 / 55	6006							
	30 / 62	6206	1206	7206 B	3206	22206	206	30206	
	30 / 62		2206					32206	
	30 / 72	6306	1306	7306 B	3306	21306	306	30306	31306 32306
	30 / 72	6405	2306				405		
スリーブ C FT 33-C 220 mm	35 / 62	6007							
	35 / 72	6207	1207	7207 B	3207	22207	207	30207	
	35 / 72		2207					32207	
	35 / 80	6307	1307	7307 B	3307	21307	307	30307	31307 32307
	35 / 80	6406	2307				406		
	40 / 68	6008							
	40 / 80	6208	1208	7208 B	3208	22208	208	30208	
	40 / 90	6308	1308	7308 B	3308	21308	308	30308	31308 32308
	40 / 90	6407	2308			22308	407		
	45 / 75	6009							
	45 / 85	6209	1209	7209 B	3209	22209	209	30209	
	45 / 85		2209					32209	
	45 / 100	6309	1309	7309 B	3309	21309	309	30309	31309 32309
	45 / 100	6408	2309			22309	408		
	45 / 100*	6013	1211	7211 B	3211	22211	211		
	45 / 100*	6211	2211						
	50 / 80	6010							
	50 / 90	6210	1210	7210 B	3210	22210	210	30210	
	50 / 90		2210					32210	
	50 / 90*	6011							
50 / 90*	6012								
50 / 110	6310	1310	7310 B	3310	21310	310	30310	31310 32310	
50 / 110	6409	2310			22310	409			
50 / 110*	6014	1212	7212 B	3212	22212	212			
50 / 110*	6015	1213	7213 B	3213	22213	213			
50 / 110*	6212	2212	7311 B	3311	21311	311			
50 / 110*	6313	2213			22311	410			
50 / 110*	6311	1311							
50 / 110*	6410	2311							

*は外輪のみの取り付けとなります。*以外のベアリングについては最長220mmまでシャフトに挿入可能です。



その他取扱商品

大型のベアリングの加熱取り付けには
シマサーム ベアリングヒーター
(誘導電流式ベアリング加熱機)
simatherm
smart mounting

代理店名