

# EA510 ZD

# ベアリング交換キット

ベアリングへの衝撃を最小限に！  
正確！安全！迅速！



**取り付け**

ベアリングに応じた適切なリングとスリーブを選び、ハンマーでベアリングを押し込む

ショックレスハンマー  
インパクトスリーブ  
インパクトリング

**取り外し**

ベアリングに応じた適切なブーラーボルトとブーラーアームを選択し、ブーラーアームをベアリングの内外輪の間にフックしてブーラーボルトに固定します

ロッキングフック構造


## <セット内容>

### (取り付けツール)

- 適用...内径10～30mm
- インパクトリングX24種類
- インパクトスリーブX2種類
- 両頭ショックレスハンマー

### (取り外しツール)

- 適用...ボールベアリング内径10～85mm (シャフトありの場合) 内径10～30mm (シャフトなしの場合)
- ブーラーボルトX2種類
- ブーラーアームX5種類
- 固定バー
- スライディングハンマー
- カラー
- シャフトのないベアリングも取外せます。
- サイズ...440X320X90mm

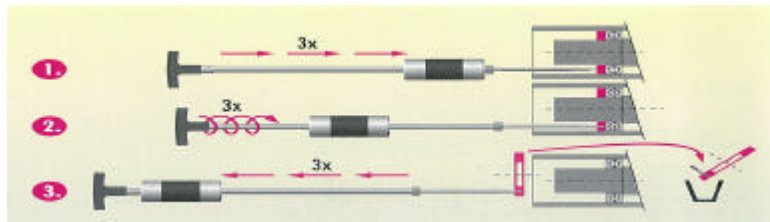

対応ベアリング表					
取り外し用				取り付け用	
ベアリング型式	ブーラーボルト	ブーラーアーム	カラー	インパクトリング	インパクトスリーブ
6000	M12	A1	1	A10/26	A
6200	M12	A1	1	A10/30	
6300	M12	A3	1	A10/35	
6001	M12	A1	2	A12/28	
6201	M12	A2	2	A12/32	
6301	M12	A3	2	A12/37	
6002	M12	A1	3	A15/32	
6202	M12	A2	3	A15/35	
6302	M12	A3	3	A15/42	
6003	M12	A1	4	A17/35	
6203	M12	A2	4	A17/40	
6303	M16	A4	4	A17/47	
6403	M16	A5	4	B20/52	
6004	M12	A2	5	B20/42	
6204	M12	A3	5	B20/47	
6304	M16	A4	5	B20/52	
637/22	M16	A4	6	B25/52	
6005	M12	A2	6	B25/47	
6205	M12	A3	6	B25/52	
6305	M16	A5	6	B25/62	
637/28	M16	A5	7	B30/62	
6006	M12	A2	7	B30/55	
6206	M16	A4	7	B30/62	
6306	M16	A5	7	B30/72	
6007	M12	A3			
6207	M16	A5			
6307	M16	A5			
6008	M12	A3			
6208	M16	A5			
6009	M12	A3			
6209	M16	A5			
6010	M12	A3			
6210	M16	A3			
6011	M16	A4			
6211	M16	A5			
6012	M16	A4			
6013	M16	A4			
6014	M16	A5			
6015	M16	A5			
6016	M16	A5			
6017	M16	A5			

**シャフトがある場合 (内径10～85mm)**  
固定バーを取り付け、ブーラーボルトを回してベアリングを引き抜く

**シャフトがない場合 (内径10～30mm)**  
内輪上部にカラーを取り付け、ブーラーボルト上部にスライディングハンマーを固定し、ベアリングを引き抜く