

いつも新しいモノを・・・
IKURATOOLS

フランジセパレーター

イクラ フランジセパレーター

IS-FS1320


配管のパッキン交換等
フランジ開閉作業に



スパナも使用できます

この1台で小口径から
大口径のフランジに対応

フランジの幅に合わせて調節が可能です

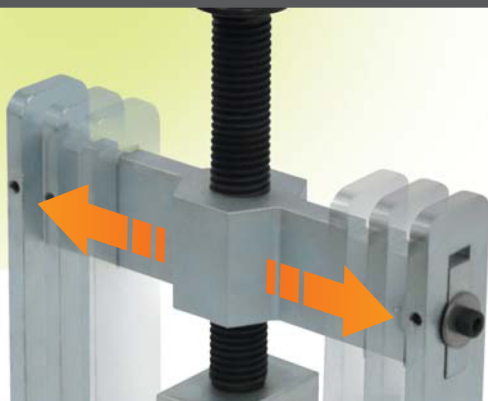

偏荷重防止の
段差付



NEW

**安全
迅速**

IS-FS1320

仕様

耐使用荷重	68.6kN(7000kgf)
本体質量	4.3kg
付属ボルトサイズ	M20×240 mm (六角ボルト)

スチールケース標準付属
持ち運びがラクラク




使用可能フランジ呼び径


フランジ規格	呼称	ボルト径(規格で適用されるボルト径)		
		M12	M16	※ M20～
JIS 5K	A呼称	32A～65A	80A～150A	175A～1500A
	B呼称	1 $\frac{1}{4}$ B～2 $\frac{1}{2}$ B	3B～6B	7B～60B
JIS 10K	A呼称	10A～20A	25A～100A	125A～1500A
	B呼称	3 $\frac{3}{8}$ B～3 $\frac{1}{4}$ B	1B～4B	5B～60B
JIS 20K	A呼称	10A～20A	25A～65A	80A～800A
	B呼称	3 $\frac{3}{8}$ B～3 $\frac{1}{4}$ B	1B～2 $\frac{1}{2}$ B	3B～32B
JIS 30K	A呼称	—	10A～32A(50A)	(40A)65A～400A
	B呼称	—	3 $\frac{3}{8}$ B～1 $\frac{1}{4}$ B(2B)	(1 $\frac{1}{2}$ B)2 $\frac{1}{2}$ B～16B
JIS 40K	A呼称	—	10A～32A(50A)	(40A)65A～400A
	B呼称	—	3 $\frac{3}{8}$ B～1 $\frac{1}{4}$ B(2B)	(1 $\frac{1}{2}$ B)2 $\frac{1}{2}$ B～16B
JIS 63K	A呼称	—	10A～15A	20A～250A
	B呼称	—	3 $\frac{3}{8}$ B～1 $\frac{1}{2}$ B	3 $\frac{3}{8}$ B～10B
JPI (ANSI) 150	A呼称	15A～40A	50A～100A	125A～600A
	B呼称	1 $\frac{1}{2}$ B～1 $\frac{1}{2}$ B	2B～4B	5B～24B
JPI (ANSI) 300	A呼称	15A	20A～32A(50A)	(40A)65A～600A
	B呼称	1 $\frac{1}{2}$ B	3 $\frac{3}{8}$ B～1 $\frac{1}{4}$ B(2B)	(1 $\frac{1}{2}$ B)2 $\frac{1}{2}$ B～24B
JPI (ANSI) 400	A呼称	15A	20A～32A(50A)	(40A)65A～500A
	B呼称	1 $\frac{1}{2}$ B	3 $\frac{3}{8}$ B～1 $\frac{1}{4}$ B(2B)	(1 $\frac{1}{2}$ B)2 $\frac{1}{2}$ B～20B
JPI (ANSI) 600	A呼称	15A	20A～32A(50A)	(40A)65A～350A
	B呼称	1 $\frac{1}{2}$ B	3 $\frac{3}{8}$ B～1 $\frac{1}{4}$ B(2B)	(1 $\frac{1}{2}$ B)2 $\frac{1}{2}$ B～14B

※標準付属品はM20ボルトナットになります。M12、M16はオプション販売になります。

部品分解図

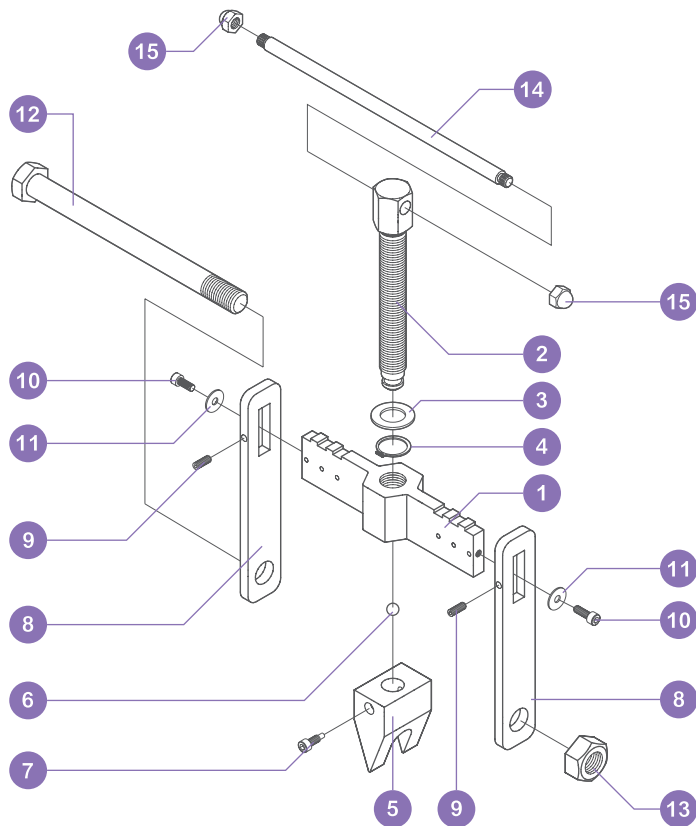

寸法図

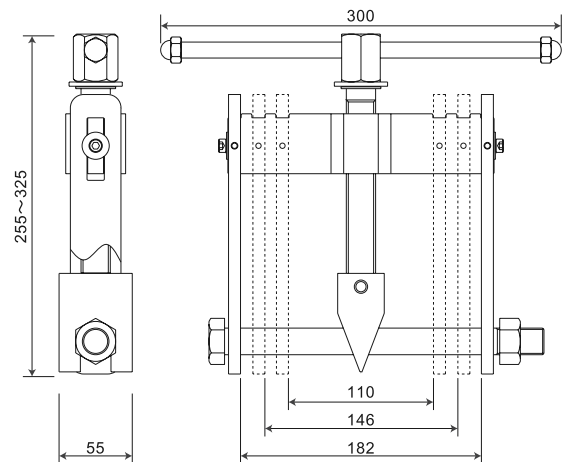

各部品名称

1 送りボス	9 ボールプランジャー
2 送りネジ	10 六角穴付きボルト
3 平座金	11 ワッシャー
4 C型止め輪	12 六角ボルト (M12、M16、M20)
5 押し駒	13 六角ナット
6 玉軸受用鋼球	14 ハンドル
7 固定ボルト	15 六角袋ナット
8 渡し板	

●標準価格には消費税は含まれておりません。

●仕様・外観は改良のためにお断りなく変更する場合がありますがご了承下さい。

●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

行き届いたサービスをお届けするネットワーク

IKURATOOLS

検索 <http://www.ikuratools.com>

[E-mail] info@ikuratools.com

hirosawa group



育良精機株式会社

営業本部 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029(869)1212代
 貿易部 ☎029(869)1090代
 札幌営業所 ☎011(881)2887代
 仙台営業所 ☎022(284)4320代
 長岡出張所 ☎090(1702)3423携帯
 北関東営業所 ☎029(869)1080代
 東京営業所 ☎03(3833)2081代
 名古屋営業所 ☎052(712)0294代
 大阪営業所 ☎072(966)1170代
 広島営業所 ☎082(273)7254代
 福岡営業所 ☎092(503)4826代
 鹿児島営業所 ☎099(226)9055代
 つくばセンター ☎029(869)1080代

