


ステアリングプーラー

EA512JE

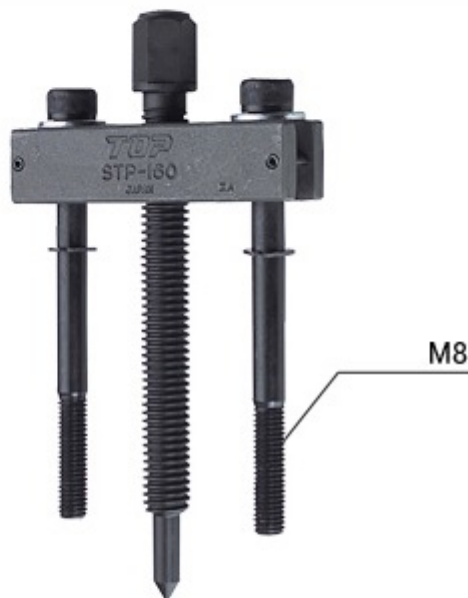

特長

- プラスチックハンマーを使わずに確実にステアリングを取り外せます
- 爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性に優れています


用途

- 自動車のフロントホイールアライメントの調整後、ステアリングの傾きの修正に

注意

- 爪先端を確実にベアリングに掛け、ロックナットを遊びがなくなるまで、しっかりと締めてください
- 工具の使用目的以外に使用しないでください

仕様

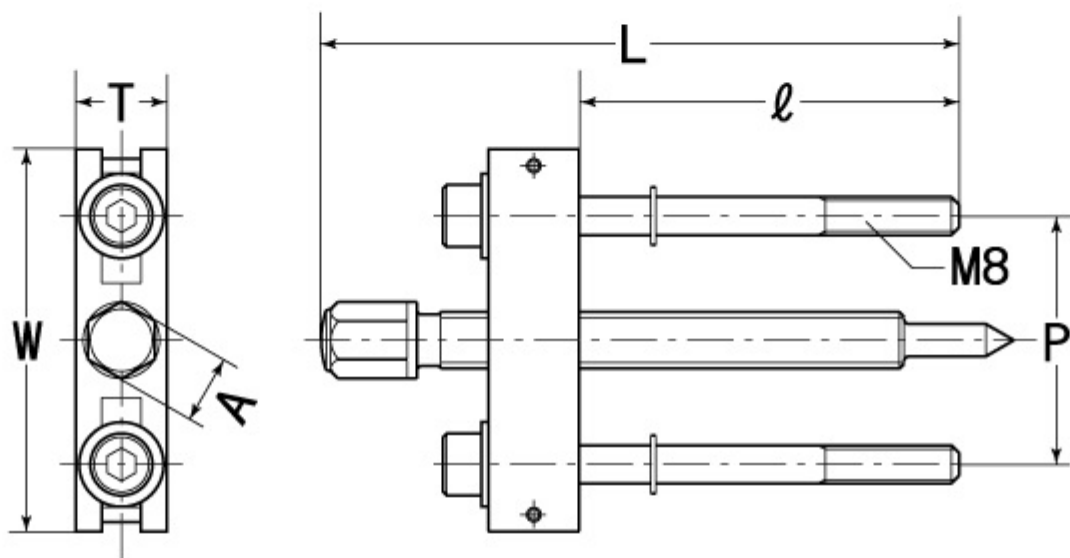

製品番号	JANコード		使用範囲P (mm)	全長L (mm)	重量 (g)	小箱入数 (丁)
STP-160	365798		32~62	145	330	1

製品番号	押しネジ 六角サイズ A(mm)	T (mm)	W (mm)	l (mm)	保証トルク (N・m)	台紙寸法 (mm)	材質
						高さ×幅	
STP-160	14	19	80	80			

※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。

製品番号 STP-160 ステヤリングブローラー



各種アイコンについて



パテント所有



パテント申請中



ステンレス製



手動



絶縁



シャンク圧入



電動ドリル



インパクトドリル



インパクトレンチ



深穴ソケット



3枚合わせ



軽量設計



12角サーフェイス



6角サーフェイス



選べるパッケージ



ガタ無しウォーム



6角シャンク