



EA514BL グレーズブレイカー 取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

- 仕様 能力・・・51～178mm
砥石サイズ・・・76mmX9.5mm
粒度・・・#220
シャンク径・・・6.5mm

●各部名称

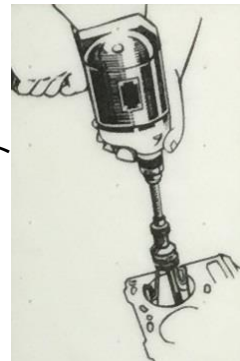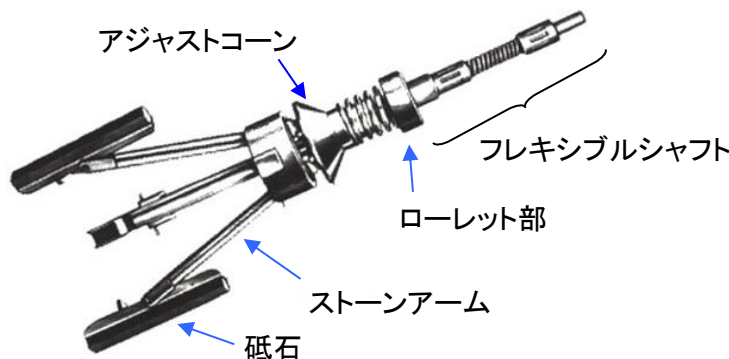

- ご使用方法 ※電動ドリルと併用してください。

※使用イメージ

・ローレット部を回すと研磨圧力の調整が可能です。

・ストーンアームの開き方



①ストーンアーム3本を束ね、黒いリングを上スライドさせます。



②黒色のリング部分を回転させ黒色のリングの凹みの位置にストーンアームがくるようにします。



③アームを開けて完成。元に戻すときは逆の手順になります。

・砥石の交換方法

- ① 砥石はストーンアームにピンでとめられていますのでピンの頭をヤスリでこすり取ってピンを引き抜いてください。
- ② 新しい砥石をアームに取付け割ピンを刺しこんでピンを曲げて固定してください。

別売オプション

EA514BL-220(砥石セット)1パック3個入り・割ピン付

EA514BL-320(砥石セット)1パック3個入り・割ピン付

EA514BL-2(ストーンアーム)

EA514BL-3(フレキシブルシャフト)



分解・改造はしないでください。怪我の原因になります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

18.July