


ワーキングバー

EA519AX-80、100


軽い!強力!完全焼入れ特殊鋼パイプ使用 (クロームメッキ仕上げ)




- ヨセポンチ(ボール芯)ハイテンションボルト(16mm~22mm)の穴合わせができます。●鉄骨の穴合わせに便利な曲がり(首振り)。
- 完全焼入パイプ使用。●滑りにくいゴムグリップ使用。
- ワイド巾のスクレーパー。●高所作業での安全ロープ取付穴。
- 継ぎ目は完全厚入れ、溶接で丈夫。

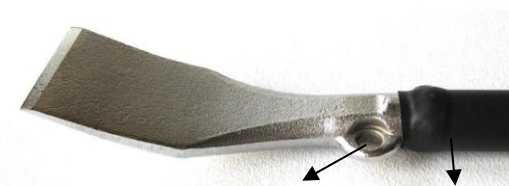


安全ロープ用穴ゴムグリップ

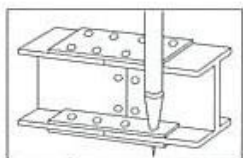


鉄骨工事の穴合せ作業に(ボール芯として)

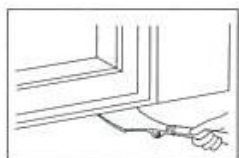

重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に

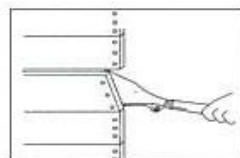

腰板、床板等の取りはずし作業に

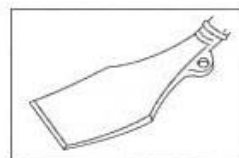

溶接のカス取り、スクレーパー作業に



- 材質…機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ
- 鉄骨工事の穴あわせ・壁材の剥がしなど広範囲な作業に対応しています。ゴムグリップや安全ロープ用の穴付きで高所でも安全です。

品番	全長	先端幅	軸径	重量
EA519AX-80	800	44	22	1.4kg
EA519AX-100	1000			1.6kg

単位:mm