



KWS-8 EA519CX-1 ISOホイールセッター

NEW

全長 160mm
直径 25.8mm
質量 305g

テーパ形状

▶ ホイールの装着が楽なテーパ形状



実寸大

取外しハンドル

- ▶ 取外し用ハンドル装備
- ▶ ホイール装着時は邪魔にならない収納式

対角2本1組で使用

簡単センタリング

挿入するだけの簡単装着
対角に2本使用することで、センタリングが可能

ハズボルトの保護にも


ボルト穴との接触からネジ山を保護
テーパ形状で装着作業もスムーズ

取外し工具不要


取外しハンドルにより工具不要でスピーディーな作業

全てのホイールに対応


新ISO方式の全ホイールに対応 ※裏面参照

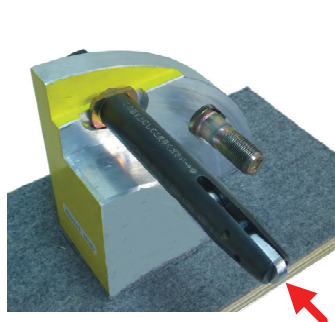

ISOホイールセッターを上下対角に2本挿入します。この時、取外しハンドルは、縦方向に作動できるようにしてください。

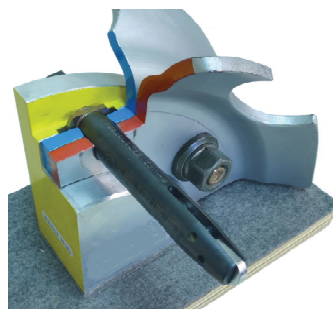

ホイールを装着し、2～3箇所ナットを締め付けます

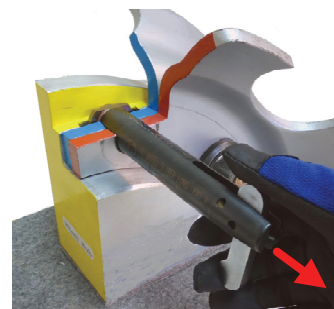

取外しハンドルを持って抜き取り、残りのナットを締めます



ISO方式ホイールのセンター出しに お困りではありませんか？

球面座のナットでセンター出しするJIS方式とは異なり、
ISO方式のホイールはセンターがズレた状態で締め付けられる可能性があります。

※ご注意
欧州車などアルミホイールの一部にはスリーブナット方式のものがあり、これらにはご使用いただけません。

KWS-8

ISOホイールセッターの使い方



(ISO方式専用)

【特徴】


- 簡単センタリング・・・挿入するだけでタイヤホイールのセンタリングが簡単にできます。
- ハブボルトの保護・・・ボルト穴との接触からネジ山を保護します。
- 取外し工具不要・・・収納式の取外しハンドルの使用でスピーディに抜き取れます。

● 本製品はISOホイールにご使用ください。


- 1** ハブボルトにホイールセッターを
上下対角に2本挿入します。



- 2** ①ホイールを挿入します。
ホイールセッターをガイドにすると簡単です。

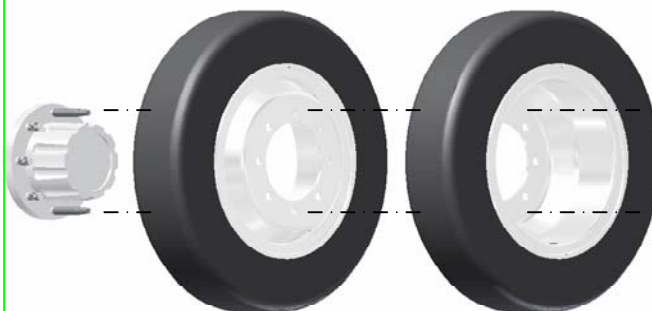


- ②2～3箇所のナットを仮締めします。

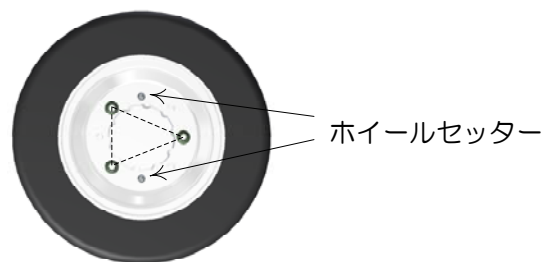

- 3** ホイールセッターを抜きます。



抜きにくい場合は、取外しハンドルを使用
します。軽く左右に回しながら引くと簡単
です。

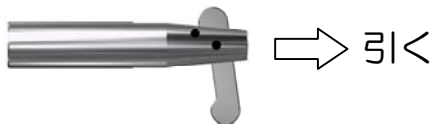

取外しハンドルの出し方



取外しハンドルから手を離すとバネ力で
収納されます。
指を挟まないように注意してください。

- 4** 残りのナットを取付け、
規定トルクで対角に締め付けます。



【注意】

- JISホイールには対応していません。
- 欧州車などのアルミホイールの一部にはスリーブナット方式のものがあ、これらにはご使用いただけません。

K 株式会社 空 研

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3-6-15
TEL.072-953-0601(代) FAX.072-953-0605
<http://www.kuken.co.jp>

札幌営業所 065-0017
仙台営業所 983-0034
北関東営業所 323-0822
東京営業所 141-0032
名古屋営業所 461-0001
刈谷出張所 448-0003
大阪営業所 583-0871
広島営業所 731-0137
福岡営業所 816-0057

札幌市東区北17条東20-4-18
仙台市宮城野区扇町7-8-7
栃木県小山市駅南町6-20-2
東京都品川区大崎3-1-5-203
名古屋市東区泉1-9-6コーポムシティF
愛知県刈谷市一ツ木町3-13-2
大阪府羽曳野市野々上3-6-15
広島市安佐南区山本1-6-32
福岡市博多区西月隈1-14-43

TEL.011-782-3111 FAX.011-783-7778
TEL.022-786-0341 FAX.022-786-0343
TEL.0285-31-3772 FAX.0285-27-8080
TEL.03-3493-8304 FAX.03-3490-6645
TEL.052-962-6302 FAX.052-962-6305
TEL.0566-62-5181 FAX.0556-62-5206
TEL.072-952-0787 FAX.072-953-0605
TEL.082-875-8463 FAX.082-875-8465
TEL.092-472-1251 FAX.092-474-7350