

EA520AD-14


(ドーリー)

○仕様

- ・積載均等耐荷重…250kg
- ・荷台サイズ…500×500mm
- ・床高さ…184mm
- ・車輪…径:125mm(エラストマー車)、幅:33mm
- ・車輪仕様…自在車×4台
(内2台タイヤの回転と、向きが固定される
ダブルストッパー付)
- ・重量…9kg
- ・荷台材質…リブ付アルミニウム


○特徴

- ・キャスターのプレート部に
アングルスチールフレーム溶接済。
- ・荷台にハンドルの長穴が開いています。

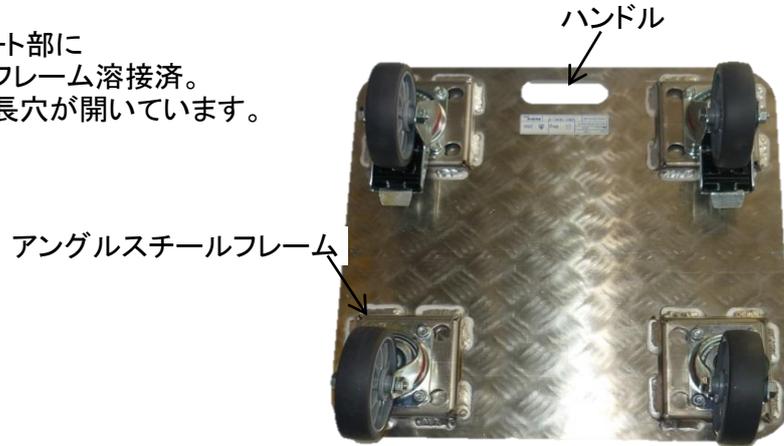

○キャスターサイズ(単位:mm)

キャスター全高:165mm

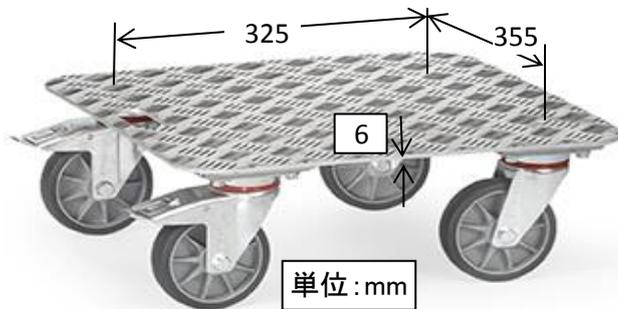

丈夫で精密な耐衝撃性ベアリング使用で、摩擦が少なく、グリスが封印され、メンテナンスがほぼ不要です。重荷重、高速での移動に向いています。

