

プラバケット付きキャリア

組立説明書

ノーパンクタイヤ

製品仕様

- 品名／プラバケット付きキャリア
- 品番／SKDS90K
- サイズ／W700×D1,270×H780(mm)
- 製品質量／11kg
- 最大積載容量：質量／約90L(10L毎の目盛り付き)：100kg
- 材質／本体：スチール、バケット：プラスチック、タイヤ：ウレタン

このたびは、「プラバケット付きキャリア」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
このキャリアを安全に使っていただくために、注意事項をよく読み、使用方法に従ってご使用ください。

各部の名称／組立方法

1 パーツ・付属品の確認

箱から取り出したら、パーツ及び付属品が揃っているかを右図参照の上、ご確認ください。

2 タイヤの取付


本体を裏返した状態にし、タイヤを本体のタイヤステア部へ差込みます。専用の固定金具とワッシャー、通しナットとエンドナットの順に差込み、内・外両側からしっかりと固定します。この際、(右図太○参照)固定金具の爪を本体金具にある穴にささるようにして固定してください。

3 スタンドバー／ハンドルバー取付

次に、スタンドバーを本体下側のパイプに差込み固定ボルトとワッシャー&ナットでしっかりと固定してください。スタンドバーの取付が終われば、本体を裏返し、ハンドルバーを差し込みノブボルトで取り付けてください。
※緩みにくくするため、ナイロンナットを使用しています。締め付けの際、少し硬く感じますがしっかりと締め付け、ガタツキが無いをご確認ください。

4 プラバケット／反射板の取付

本体骨組みが完成したら最後に、プラバケットを本体中央の囲い部分に乗せます。そして、付属の反射板4ヶをタイヤスポーク部にはめ込んで固定できれば完成です。

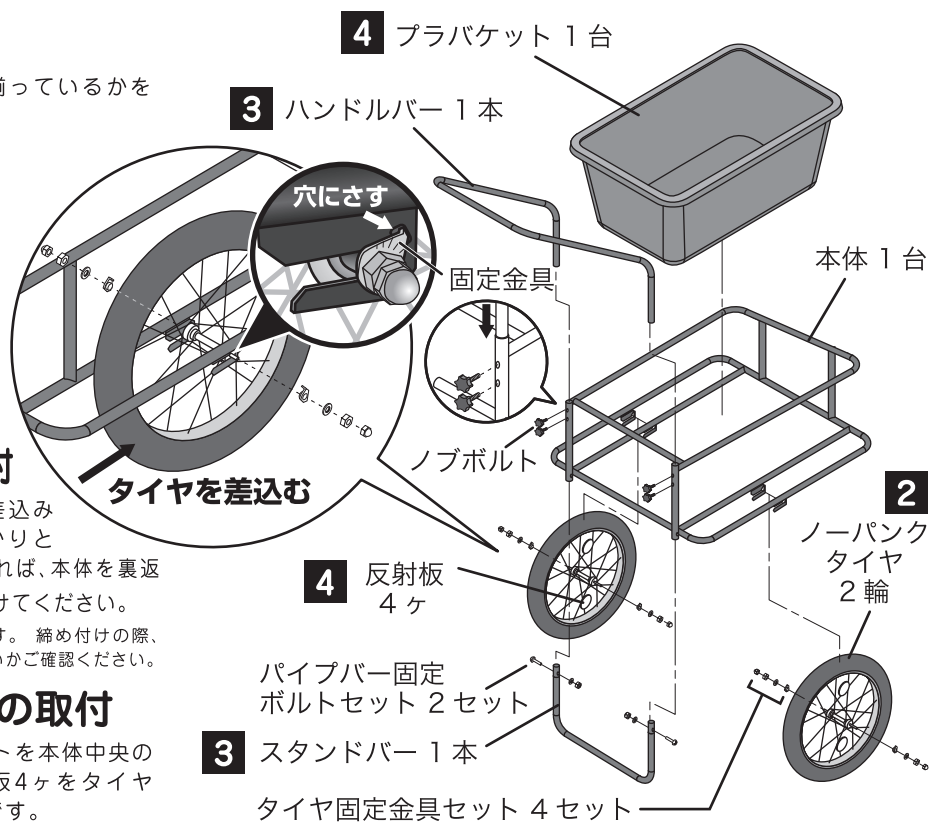

※この組立説明書は、無断転用を禁じます。

※製品改良のため仕様は、予告なしに一部変更する場合があります。

使用上、ご注意ください

注意 記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れがあります。

- ご使用前に、本製品に破損や変形などが無いか確認してください。
- 組立後、もう一度ボルトの緩みや部品の破損が無いか確認してください。
- 本製品の分解や改造は、絶対にしないでください。
- 組立時は、地面が傾斜または水平でない場所での作業は避けてください。
- 組立時は、指などを挟まないよう充分気をつけてください。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。
- 総質量が100kgを超える荷物を載せないでください。
- 使用時は、手を離したり放置しないでください。勝手に動き出すことがあります。
- 前後、左右にかたよった荷積みはしないでください。
- お子様や、この組立説明書が理解できない人には使用させないでください。
- 本製品を乱暴に取扱わないでください。
- 本製品に汚水や油が付着した場合は、クリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないようにきれいに拭き取ってください。
- 本製品に農業やセメント、石灰、海水など強い酸性・アルカリ性のものが付着した場合は、すぐに水で流して拭き取ってください。
- 保管時は、雨ざらしにしないでください。

安全のために、必ず守っていただきたいこと

警告 記載されている内容を守らなければ、死亡や重傷を負う可能性があります。

- 本製品を使用用途以外には使用しないでください。
- 荷台に人を乗せたり、乗って遊んだり走行させることは絶対にしないでください。
- 感電の危険がある場所では使用しないでください。
- 坂や急な傾斜地で使用しないでください。
- 荷物の積み降ろしの際や、停車させる時は、必ず車止めを使用してください。

販売元 **ALINCO** アルインコ株式会社 〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1

お客様相談室 ☎0120-302-669 10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く