

EA520BE-32 運搬車(木製荷台)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.2

※積載均等耐荷重は商品自体の耐荷重であり、積載物を動かすのは人力の範囲です。

●仕様

- ・積載均等耐荷重…600kg
- ・重量… 38kg
- ・荷台サイズ…1200×800mm
- ・全高…980mm
- ・全幅…800mm
- ・車輪径…φ200mm×2(固定車)
φ200mm×2(自在車)
- ・材質…スチール

●各部番



●部品内容

部番	名称	数量
A	ビス	2
B	ハンドル	1
C	荷台(キャスター付) 六角棒レンチ	1



使用上の注意


- ①組み立てる前に必ず部品の確認をしてください。
- ②組立中のけがを防ぐために手袋の装着をお勧めします。
- ③完成後は軸のずれやフレームの歪みがないかを確認してください。
- ④完成後はねじの緩みがないように、しっかりと締めてある事を確認してください。
- ⑤耐荷重以上の物を載せないでください。

●組み立て方法

荷台(C)にあるパイプ受けにハンドル(B)を差し、
下からビス(A)で固定してください。

(ビスを締める時は付属の六角棒レンチを
使用してください。)

※荷台(C)の両端にパイプ受けがありますので
パイプ(B)をどちらにも差し込むことができます。

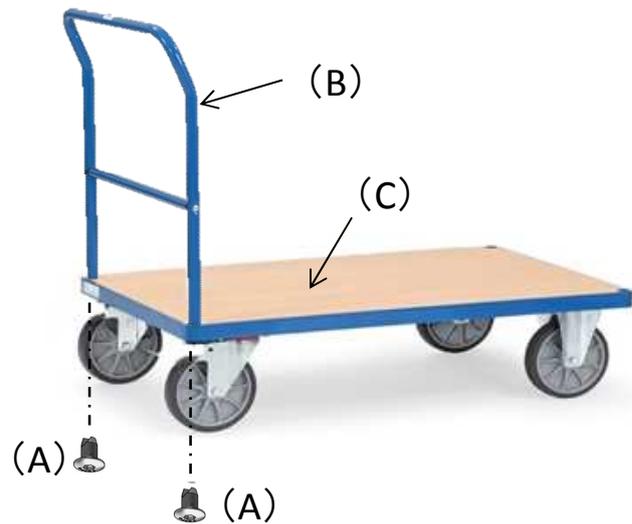

改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

17.Nov.