

EA520BE-32(運搬車 木製荷台)

○仕様

・材質・・・荷台：木製

車輪：TPE(熱可塑性エラストマー)

・車輪仕様・・・固定車×2、自在車×2

(ブレーキはございません。)

○特徴

作業によりハンドル位置を前後に取付できます。

○各部サイズ(mm)

品番	積載均等耐荷重(kg)	荷台サイズ	床高さ	押手高さ	車輪径	車輪幅	重量(kg)
EA520BE-32	600	1200×800	270	980	200	40	38


<寸法図>

※寸法は実測の為、メーカー公表値とは異なる場合がございます、ご了承ください。

・全体図(表) (単位:mm)




・車輪周辺図(単位:mm)

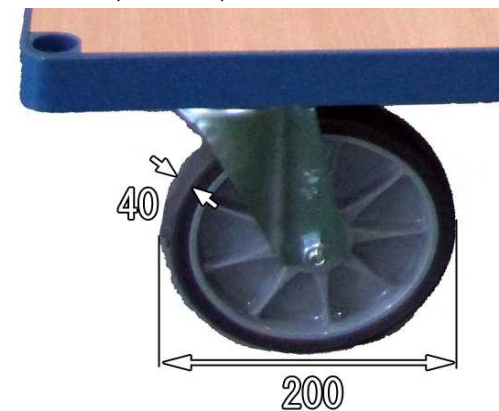

・全体図(裏)



・キャスター(単位:mm)

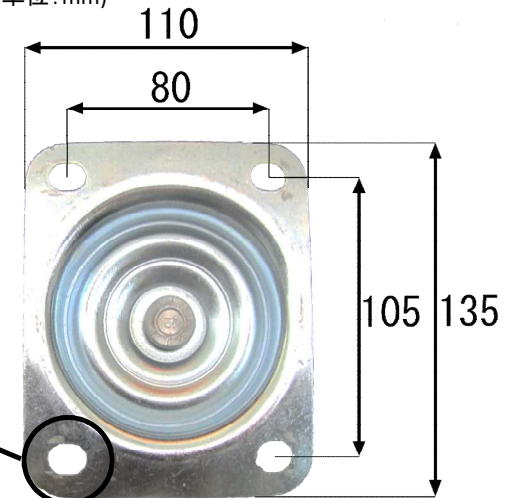

・ボルト穴径 (単位:mm)

