


【EA520BE-51】 [二段式]運搬車(ブレーキ付) 取扱説明書

この度は、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

Ver.1.0



注意

- ・改造しないでください。
- ・積載均等耐荷重内でご使用ください。
- ・積載する場合は、均等に荷重がかかるように積載し、運搬車に偏荷重がかかる積載は避けて下さい。
- ・運搬車は平坦で障害物や異物のない床面や路面で使用して下さい。
- ・段差の乗り越え時、積載時、衝突などで運搬車に強い衝撃を与えないでください。
- ・運搬車に荷物を載せて急旋回しないでください。
- ・斜面での移動、停車はしないでください。
- ・使用しない時は必ずブレーキをかけ、運搬車が動かないようにしてください。
- ・動力を用いての使用はしないでください。
- ・運搬車に過度な荷重をかけたまま放置しないでください。
- ・人を乗せての使用や駆け足での使用はしないでください。
- ・塩化ナトリウム等、塩分濃度の高いものに長時間さらさないでください。
- ・事故防止のため、定期的にボルトやネジに緩みがないか確認してください。
- ・異常が見つかった場合は直ちに使用を中断してください。

◆組立方法

下図を参考に組み立ててください。


	EA520BE-51
棚板枚数	2枚
積載均等耐荷重	600kg
上棚耐荷重	200kg
本体重量	58kg
床高さ	1段目:270mm / 2段目:900mm
全長	1397mm
全幅	809mm
荷台サイズ	1200×800mm
押手高さ	900mm
車輪	自在(ブレーキ付)×2 / 固定×2
車輪径	200mm
車輪幅	40mm
材質	荷台:木製 / キャスター:TPE

◆仕様

荷台表面は衝撃や傷に強く、耐久性があります。



部品図

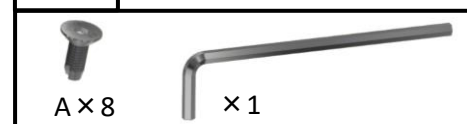

◆メンテナンス

・運搬車をお手入れする際は、お湯で希釈した中性洗剤で表面の汚れを磨き、その後、やわらかい布で水分を拭き取ってください。

※研磨剤を使用しての洗浄はしないでください。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929

21.Mar