


【EA520BE-61】[二段式]運搬車(ブレーキ付) 【EA520BE-62】[三段式]運搬車(ブレーキ付) 取扱説明書

Ver.1.0

この度は、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

| | |
|--|---|
|  注意 | <ul style="list-style-type: none"> ・改造しないでください。 ・積載均等耐荷重内でご使用ください。 ・積載する場合は、均等に荷重がかかるように積載し、 運搬車に偏荷重がかかる積載は避けて下さい。 ・運搬車は平坦で障害物や異物のない床面や路面で使用して下さい。 ・段差の乗り越え時、積載時、衝突などで運搬車に強い衝撃を与えないでください。 ・運搬車に荷物を載せて急旋回しないでください。 ・斜面での移動、停車はしないでください。 ・使用しない時は必ずブレーキをかけ、運搬車が動かないようにしてください。 ・動力を用いての使用はしないでください。 ・運搬車に過度な荷重をかけたまま放置しないでください。 ・人を乗せての使用や駆け足での使用はしないでください。 ・塩化ナトリウム等、塩分濃度の高いものに長時間さらさないでください。 ・事故防止のため、定期的にボルトやネジに緩みがないか確認してください。 ・異常が見つかった場合は直ちに使用を中断してください。 |
|--|---|

◆仕様

荷台表面は衝撃や傷に強く、耐久性があります。

| | EA520BE-61 | EA520BE-62 |
|---------|--------------------------|--|
| 棚板枚数 | 2枚 | 3枚 |
| 積載均等耐荷重 | 300kg | 300kg |
| 本体重量 | 36kg | 49kg |
| 床高さ | 1段目: 200mm 2段目: 820mm | 1段目: 200mm 2段目: 510mm 3段目: 820mm |
| 棚板耐荷重 | 上段: 80kg | 上段: 80kg 中段: 80kg |
| 全長 | 1171mm | |
| 全幅 | 611mm | |
| 荷台サイズ | 1000 × 600mm | |
| 押手高さ | 830mm | |
| 車輪 | 自在(ブレーキ付) × 2 / 固定 × 2 | |
| 車輪径 | 125mm | |
| 車輪幅 | 32mm | |
| 材質 | 荷台: 木製 / キャスター: TPE | |

◆メンテナンス


- ・運搬車をお手入れする際は、お湯で希釈した中性洗剤で表面の汚れを磨き、その後、やわらかい布で水分を拭き取ってください。
- ※研磨剤を使用しての洗浄はしないでください。

◆組立方法

下図を参考に組み立ててください。

※二段式、三段式ともに同じ手順で組み立ててください。

①

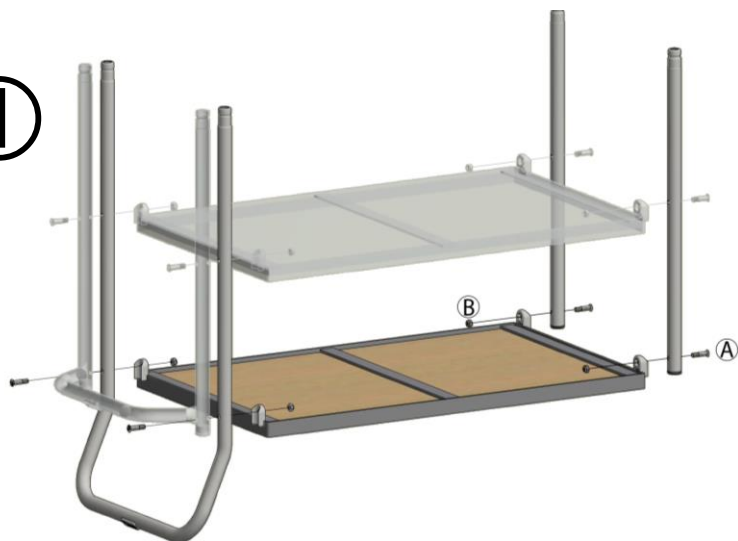


①上段棚板とフレームを、ボルト(A)とナット(B)を使って固定する。
※三段式の場合は上段と中段を

②



②下段棚板にフレームを差込み、ボルト(C)で固定して完成です。

部品図

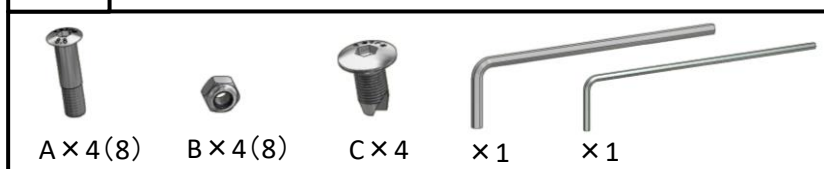

※()内は三段式の部品図になります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929

21.Mar