

## EA520BE-7(〔アルミ製〕ブレーキ付運搬車)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

### ◆ 仕様



- ・積載耐荷重…150kg
- ・車輪径…φ 100mm(ゴム製)
- ・車輪材質…ゴム
- ・荷台部材質…アルミニウム
- ・床からの高さ…150mm
- ・折り畳み式
- ・自重…10kg

### ◆ 部品構成

- ① 本体: 1台
  - ② 自在キャスター: 2個
  - ③ 固定キャスター: 2個
  - ④ ワッシャー: 16枚
  - ⑤ 固定ボルト: 16本
- (組立てて頂く前に上記の部品を点検、確認して下さい。)

### ◆ 組立

- ① 組立の際は怪我のないように手袋を装着して下さい。
- ② 自在キャスターは後輪側、固定キャスターは前輪側に取り付けます。
- ③ 下図の順番で、キャスター、ワッシャー、固定ボルトを本体下面にある所定のネジ穴にはめてスパナ等でしっかり締めて固定して下さい。

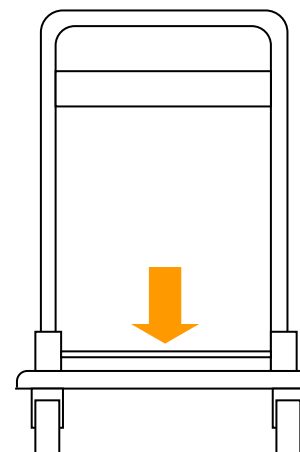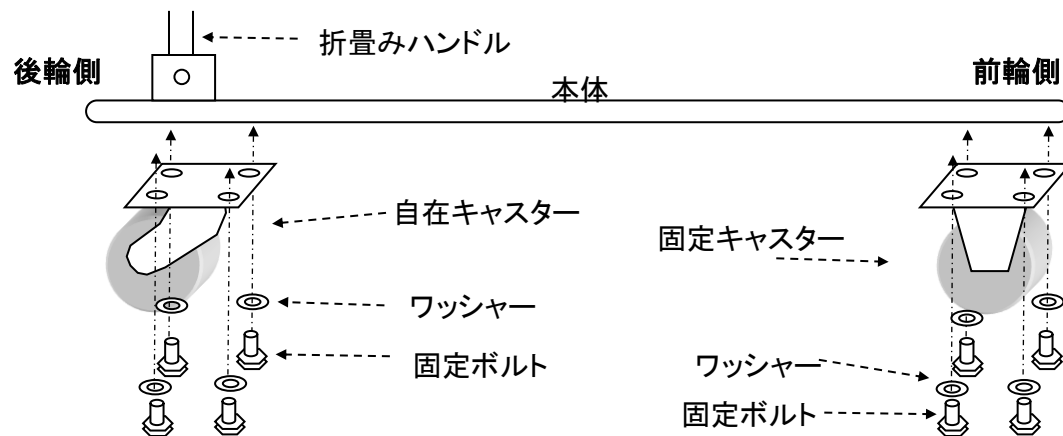

\* 折り畳む時は、ハンドル下のレバーを踏みながらハンドルを前輪側の方向に倒して下さい。