


**EA520BE-7A**  
(アルミ製運搬車)

- 材質 アルミニウム(荷台部分)
- タイヤ ゴム製
- 積載荷重 150kg
- 折り畳み式

- 自重 10kg
- 車輪径  $\phi$ 100mm

- お客様一部組立商品
  - 本体 1台
  - 自在キャスター 2個
  - 固定キャスター 2個
  - ボルト・ワッシャー 16組

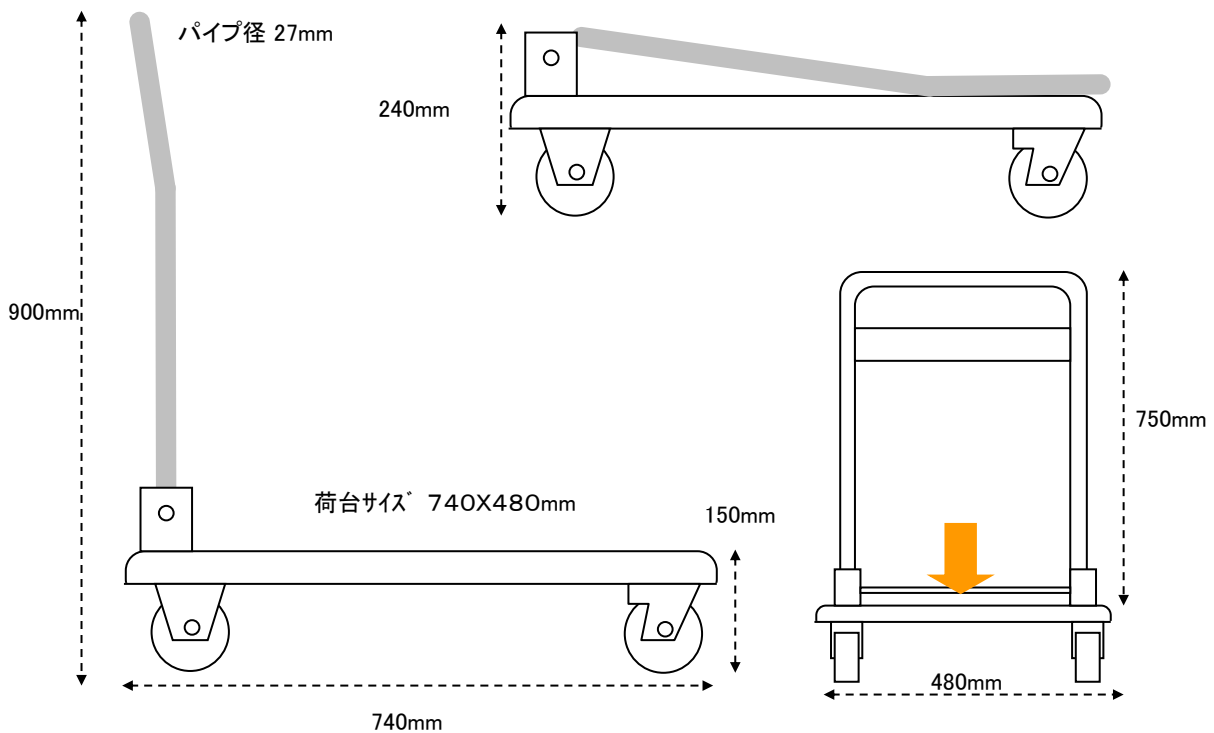

\* 折り畳む時はハンドル下のレバーを踏みながらハンドルをプレートの方に倒してください。

(参考)

- 自在キャスター 車輪径  $\phi$ 100×幅26mm  
ブラケットサイズ 100X60mm穴径 9mm
- 固定キャスター 車輪径  $\phi$ 100×幅26mm  
ブラケットサイズ 100X60mm穴径 9mm
- ボルト M8X15(L)mm 対辺13.6mm