

# EA520ED-42 折畳キャリーカート 取扱説明書

このたびはエスコ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。

## 【使用上の注意】

Ver. 1.0

**注意**


- ・積載均等耐荷重(60kg)以上の積載をしない。
- ・一部に荷重が集中する積載方法をしない。  
荷崩れや製品の破損につながるおそれがあります。
- ・荷崩れをしないように積載をすること。
- ・荷の重心位置が高くなると安定性を損ないます。特に注意すること。
- ・荷台に荷を投げ入れない。荷または製品の破損のおそれがあります。
- ・荷台に人、動物、壊れやすい物、高温の物、火気が発生するおそれのあるものは乗せない。
- ・カートを停止させる際は必ず前輪のストッパーをかけること。
- ・人力以外の動力は使用はしない。
- ・安定した地面の上で使用し、悪路での使用はしない。
- ・濡れている、凍結しているなど、滑りやすい場所では使用しない。
- ・子どもは使用しない、使用させない。

## 【メンテナンス、保管上の注意】

**注意**

- ・直射日光の当たる場所では、長時間使用、放置をしないでください。  
日焼けによる劣化や、フレームが熱くなり変形する場合があります。
- ・水や砂、土などが付着した場合は、拭き取ってから保管してください。  
濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食の原因となります。
- ・火気や直射日光を避け、低温で高温にならない場所で保管してください。

## 【各部名称】

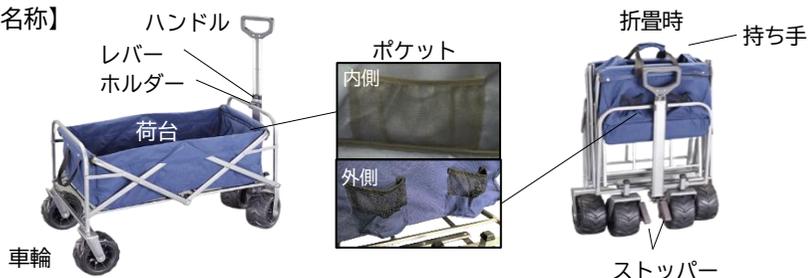

## 【仕様】

積載均等耐荷重	60kg
組立サイズ	990 x 600 x 1,060(H)mm(ハンドル最伸長時)
折畳サイズ	300 x 600 x 765(H)mm
荷台サイズ	750 x 420 x 240(H)mm
車輪	φ177 x 100mmストッパー付き自在車輪 x 2、 φ177 x 100mm自在車輪 x 2
ポケット	荷台内側 x 1、荷台外側 x 2
材質	フレーム: スチール、荷台: ポリエステル
重量	10.5kg

## 【取扱方法】

### 組立



① 持ち手の面ファスナーをはがします。



② 前後のフレームを矢印の方向に広げます。底面を軽く押さえると最後まで開きます。



③ レバーを右に押しなが




らハンドルをカチッというま




で上に伸ばすと組立完了です。

ハンドルは2段階伸長、収納時は逆の手順になります。

### 走行

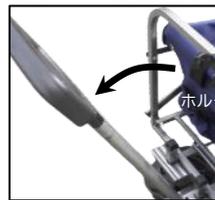

④ ハンドルをホルダーから取り出します。ハンドルを進行方向に向けると、前輪も進行方向に向きます。

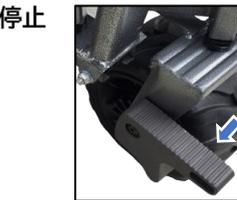

⑤ 前輪(ハンドル下部)のストッパーを踏み込むと前輪がロックされます。(後輪にストッパーはありません。)

### 折畳



⑥ 荷台の中心部に縫い付けられている黒いタグをつまみ、上へ引き上げるとフレームが畳まれます。持ち手の面ファスナーを貼り合わせ、カートを固定してください。



**注意**

組立、折畳時に、フレームの間に指などを挟まないよう注意してください。

## 【交換用部品】

品番	品名
EA520ED-43	[EA520ED-42用] 替車輪
EA520ED-44	[EA520ED-42用] 替荷台シート

株式会社エスコ 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL: (06) 6532-6226 FAX: (06) 6541-0929

21.Oct