

# EA520FD-12(ハンドトラック 6輪式)

○仕様

材質・・・本体:スチール

車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)

○特徴

階段など、段差や高低差がある場所でも楽に運搬できます。

○各部サイズ(mm)

品番	積載均等耐荷重(kg)	荷台サイズ	全高	全幅	車輪径	車輪幅	重量(kg)
EA520FD-12	200	320×250	1300	590	160	40	18

## <寸法図>

※寸法は実測の為、メーカー公表値とは異なる場合がございます、ご了承ください。


・全体図(1)(単位:mm)



・全体図(2)(単位:mm)



・車輪周辺図(単位:mm)

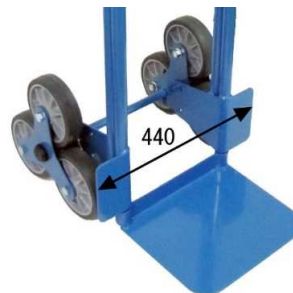

・使用画像



階段など、段差や高低差がある場所でも楽に上り下りでき、安全に運搬出来ます。