

EA520FD-13 ドラムトラック取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
商品を安全にご使用頂きますためにも取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。
※積載均等耐荷重は商品自体の耐荷重であり、積載物を動かすのは人力の範囲です。
※ドラム缶を載せる作業は二人で行ってください。一人で行うと大変危険です。


●特徴

補助車輪は自在車の為、小回りが利きます。
また、前の車輪のハブはベアリング入りで、
軽快な動作が可能です。


●仕様

- ・積載均等耐荷重…300kg
- ・自重…21kg
- ・全高…1600mm
- ・全幅…610mm
- ・車輪径…前: $\phi 260\text{mm} \times 2$ (エアー入り)
後: $\phi 200\text{mm}$ (補助車輪)
- ・材質…スチール

●各部名称

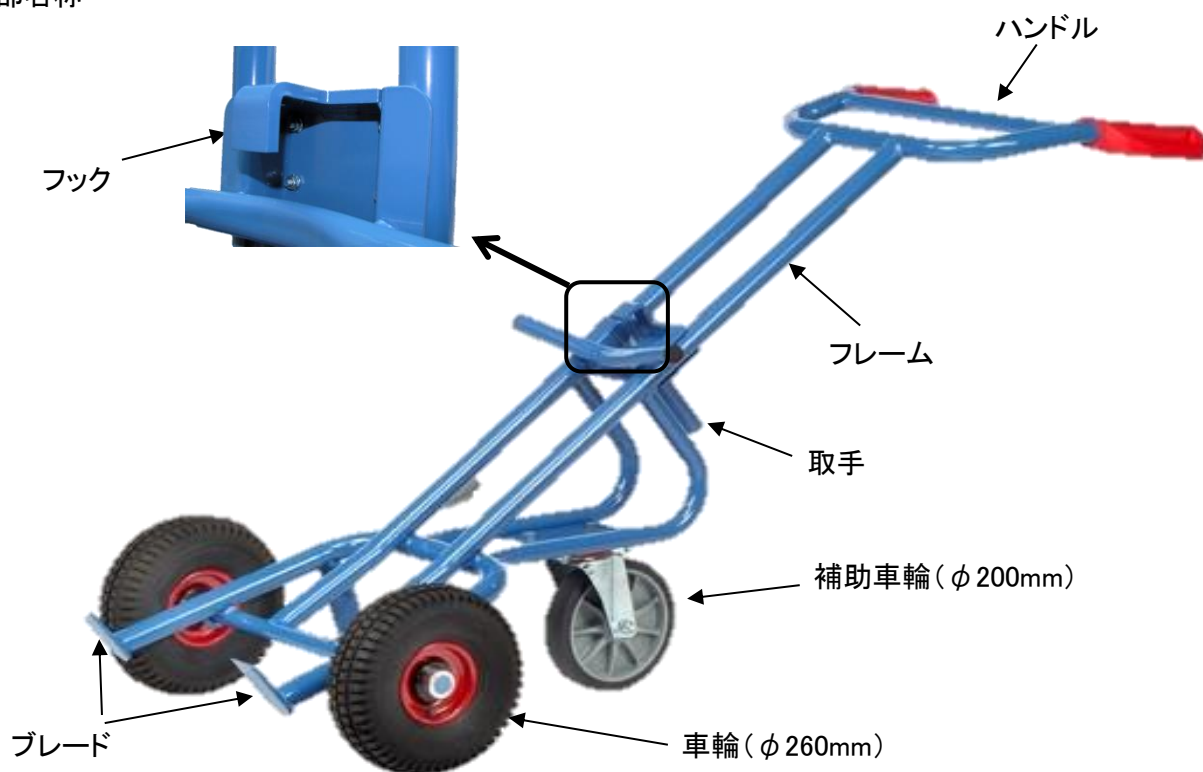

●使用方法(二人で行ってください。)

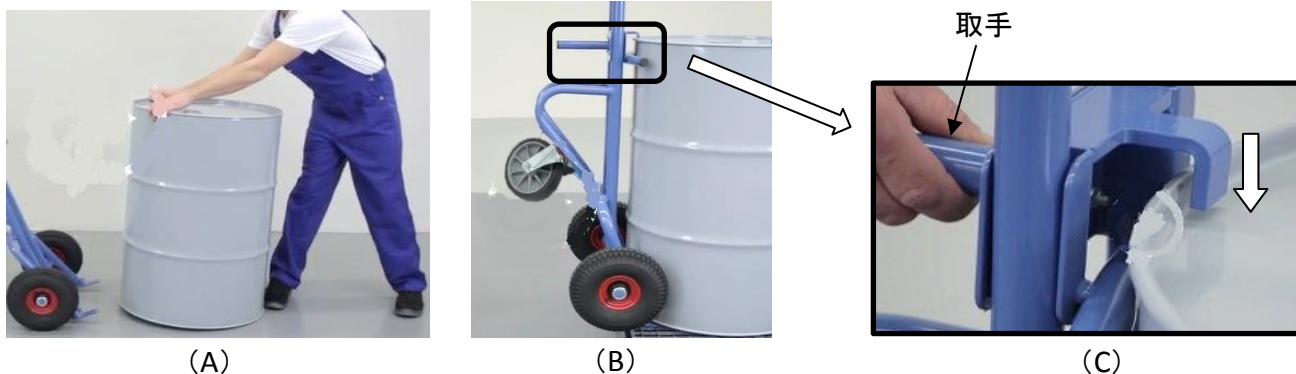

- ①補助作業者はドラム缶の端を少し浮かせ、主作業者はブレード2本をドラム缶の奥まで入れる。(図A)
フレームを垂直に立て、図(C)の取手部分を持ち、ドラム缶のリブにフックを掛ける。(図B,C)



(D)



(E)




(F)

②主業者はフレームの図(D)の位置に足を掛けて、補助作業者はドラム缶をフレームの方に押し、主業者とタイミングを合わせてドラム缶をフレームに載せる。(図D,E)
目的地に着いたらゆっくりドラム缶を下す。(図F)



(G)

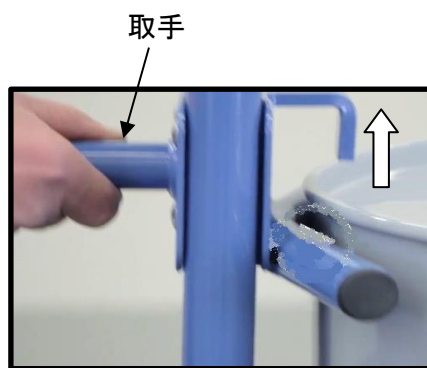

(H)



(I)

③ドラム缶からフレームを外す時は、まず図(H)の取手部分を持ち、フックを上にあげる。(図G,H)
ドラム缶をフレームから少し離し、フレームの図(I)の位置を持ち、手前に引き抜く。(図I)



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

17.Jun.