

EA520FD-5A ハンドトラック(階段用)取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

- ・積載均等耐荷重…400kg
- ・車輪径…160mm×3輪:2個
- ・全高…1300mm
- …エア入りタイヤ:300mm×2個
- ・全巾…700mm
- …サポートタイヤ:160mm×2個
- ・荷台サイズ…190×550mm
- ・本体材質…スチール
- ・自重…39kg(エア入りタイヤ装着時)
- …48kg(3輪タイヤ装着時)




注意

- 耐荷重は約400kgです。耐荷重を超える荷物を絶対に運ばないで下さい。
- この製品を人の運搬に使用しないで下さい。
- 定期的に本体の安全確認を行って下さい。
- 凸凹した路面では使用しないで下さい。
- 急勾配での使用はやめて下さい。
- 視界を遮るような高さの荷物は事故につながりますので、運搬しないで下さい。
- 荷物は付属の荷締機でしっかりと固定してから運搬して下さい。
- 荷物の運搬はゆっくりと行って下さい。
- 複数の荷物を運搬するときは重量物を下にし、重心ができるだけ下になるように心がけて下さい。
- 改造はしないで下さい。

<各部名称>

本体

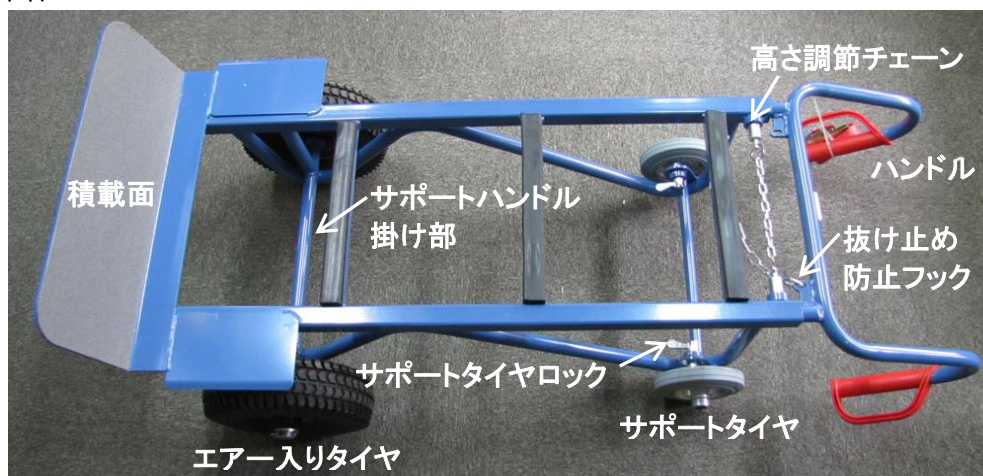


3輪タイヤ



荷締機



サポートハンドル

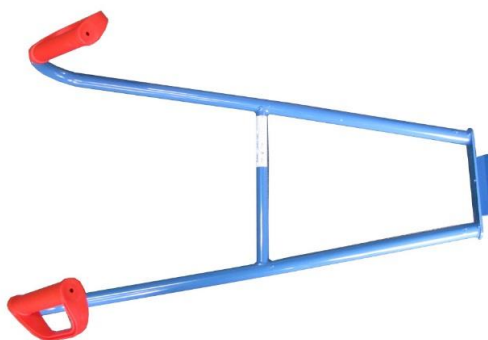

<使用方法>

■ハンドル位置調節



- ① 抜け止め防止フックを外して、チェーンを強く引っ張りハンドル部分を上にあげて下さい。



- ② ハンドル高さ位置が3段階で調整出来ます。背丈にあった位置に合わせて、チェーンから手を離し穴に調整ピンを差し込んで下さい。調節後は、①で外した抜け止め防止フックを(A)の位置に取り付けて下さい。

■荷物固定方法



- ① 積載面に荷物を載せたら、荷締機でハンドトラックと荷物を巻いて、ベルトを写真のように通します。



取付例

- ② 荷締機で荷物をしっかりと固定して下さい。余ったベルトはまとめて巻きつけたりして、運搬時に邪魔にならないようにして下さい。

■タイヤ交換方法

階段で使用する場合は、3輪タイヤに交換して下さい。



- ① タイヤの横のピンとワッシャーを外します。



- ② タイヤを持ち本体から外します。



- ③ 3輪タイヤを取り付け、ワッシャーとピンを取り付けます。反対側も同様に行います。

<階段での使用方法>

■上昇時




① サポートハンドルをタイヤのパイプに取り付けます。



② ハンドルとサポートハンドルをしっかりと握り、ゆっくりと運搬を行ってください。

■下降時

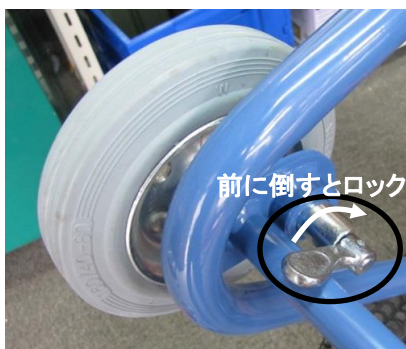

① 階段を下る際は、事故を防止するために、サポートタイヤをロックして下さい。



② 抜け止め防止フックを外して、チェーンを強く引っ張りハンドル部分を上にあげるとハンドルが抜けます。必要に応じ、ハンドルを180°反転して下さい。高さ調節後は抜け止め防止フックを掛けて下さい。



③ 上昇時と同様にサポートハンドルを取り付けて、ハンドルとサポートハンドルをしっかりと握り、ゆっくりと運搬を行ってください。



注意

階段での運搬は昇降共に、二人で行ってください。



商品の使い方が、動画で閲覧できます。(イメージ動画です。)

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929