

【EA520HB-2】 ハンドトラック兼用カート 取扱説明書

この度は、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

Ver.1.0

⚠ 注意: 指示に従わない場合、身体への障害や物的財産の損害を負うおそれがあります。



注意

- ・本製品を改造、分解しないでください。
- ・積載均等耐荷重内でご使用ください。
- ・積載する場合は、均等に荷重がかかるように積載し、本製品に偏荷重がかかる積載は避けて下さい。
- ・可動部に手や足を挟まないようご注意ください
- ・人を乗せての使用はしないでください。
- ・使用の際は走らず、ゆっくりと移動してください。
- ・段差の乗り越え時、積載時、衝突などで、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品に荷物を載せて急旋回しないでください。
- ・傾斜が急な路面や、凹凸のある路面での使用はしないでください。
- ・傾斜がある場所での保管はしないでください。
- ・動力を用いての使用はしないでください。
- ・事故防止のため、定期的にボルトやネジに緩みがないか確認してください。
- ・異常が見つかった場合は直ちに使用を中断してください。

◆仕様

- ・ハンドルの高さを調整でき、ハンドル位置を変えることでカートにもなります。
- ・ナイロンフレームで軽量です。

	ハンドトラック時	カート時
積載均等耐荷重	135kg	181kg
荷台サイズ	180 × 370mm	305 × 770mm
全高	1020・1180・1460mm(三段階)	850mm
全幅	400mm	
車輪径	φ 200 × 50mm(ゴム車) / φ 70 × 26mm(ポリオレフィン車)	
重量	7.7kg	
材質	フレーム:ナイロン / 車輪:ゴム、ポリオレフィン / ハンドル・荷台:スチール	

ハンドトラック時




カート時




◆ハンドトラックのハンドル位置変更方法

- ①フレーム側面についている固定ピンを左右2か所から引き抜きます。(図1)
- ②ハンドルを伸ばし、3段階の高さから希望する高さを選択します。(図2)
- ③フレーム穴とハンドル穴を合わせて固定ピンを差し込みます。

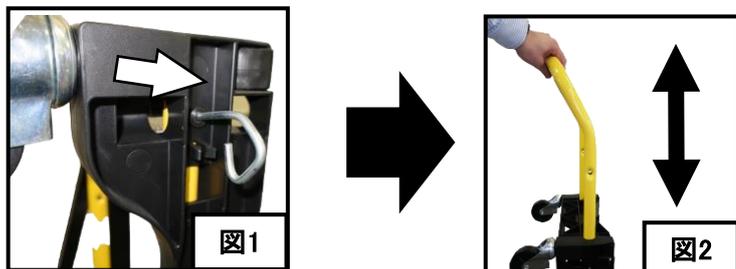

◆ハンドトラックからカートへの変更方法

- ①フレーム側面についている固定ピンを左右2か所から引き抜き、ハンドルを抜き取ります。
- ②カート用の穴にハンドルを差し込み、固定ピンをフレーム側面のフレーム穴とハンドル穴を合わせて、左右2か所に差し込みます。(図3)

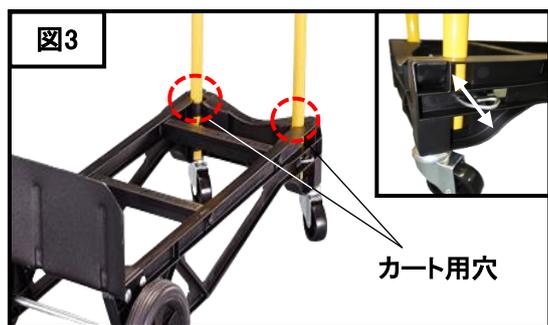

※QRコードより、動画でも使用方法をご確認いただけます。

