


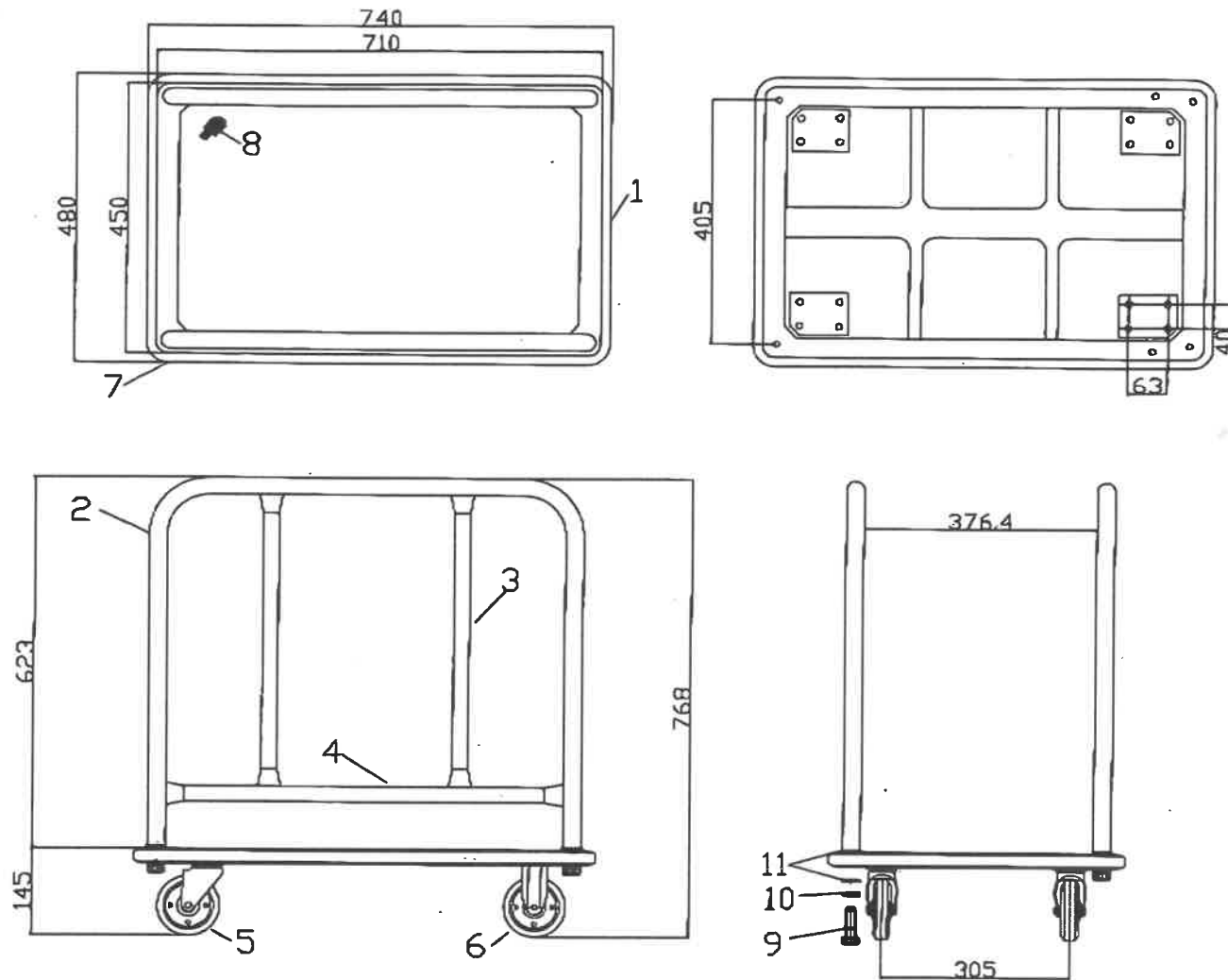

11	平ワッシャー	8	15×30×2.6	電鍍亜鉛メッキ
10	スプリングワッシャー	4	M14	電鍍亜鉛メッキ
9	取付ボルト	4	M14×50	電鍍亜鉛メッキ
8	マット	1	塩ビブルー	
7	コーナー	1	塩ビブルー	
6	固定キャスター	2	F-5	
5	自在キャスター	2	T-5	
4	補強パイプ	2	25.4 φ1.4	粉体塗装
3	補強パイプ	4	25.4 φ1.4	粉体塗装
2	ハンドル	2	28.6 φ1.4	粉体塗装
1	台車本体	1	SPCC φ0.9	粉体塗装
No	部品名	数	材質 厚 品番	表面処理

塗装色	キャリーグレー
自重	16Kg
サイズ	740×480×768
積載重量	150Kg
梱包数	1




作成日
2023.07.10

検図
営業部

株式会社 石川製作所

品名
サイドハンドルタイプ

品番
アイケー110

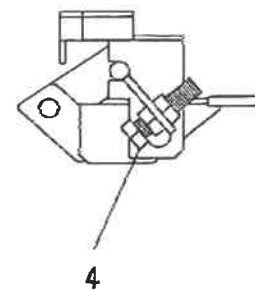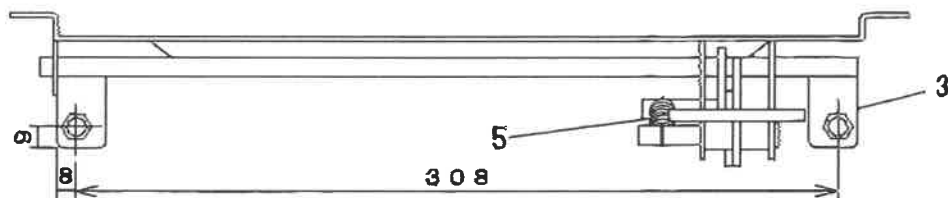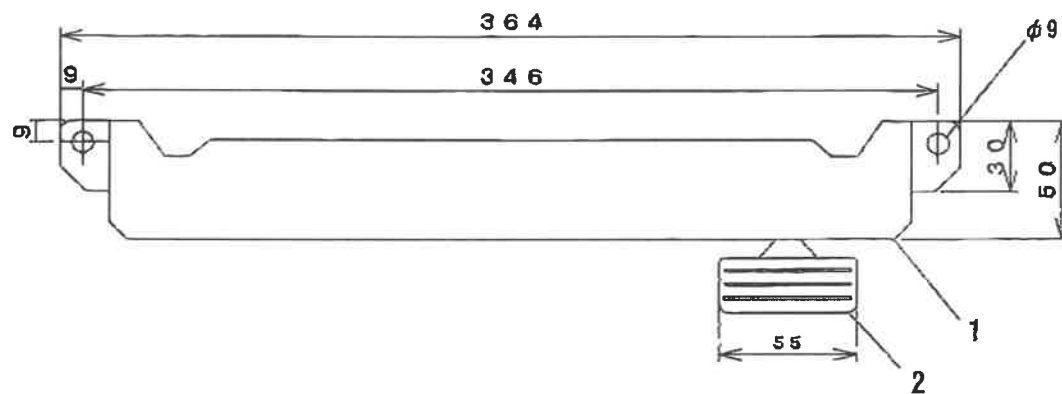

5	引張りバネ	1		メッキ
4	アジャストボルト	2	M8x30	メッキ
3	ブレーキシユウ	2	SPHC t3.2	メッキ
2	ペダル	1	SPHC t2.0	メッキ
1	本体	1	SPHC t2.3	メッキ
№	部品名	数	材質、厚／品番	表面処理

自重	0.7kg
サイズ	
積載荷重	
梱包数	1

作成日

2012.3.16

精図

青木

株式会社石川製作所

品名

コンパクトフットブレーキ

品番

100S