



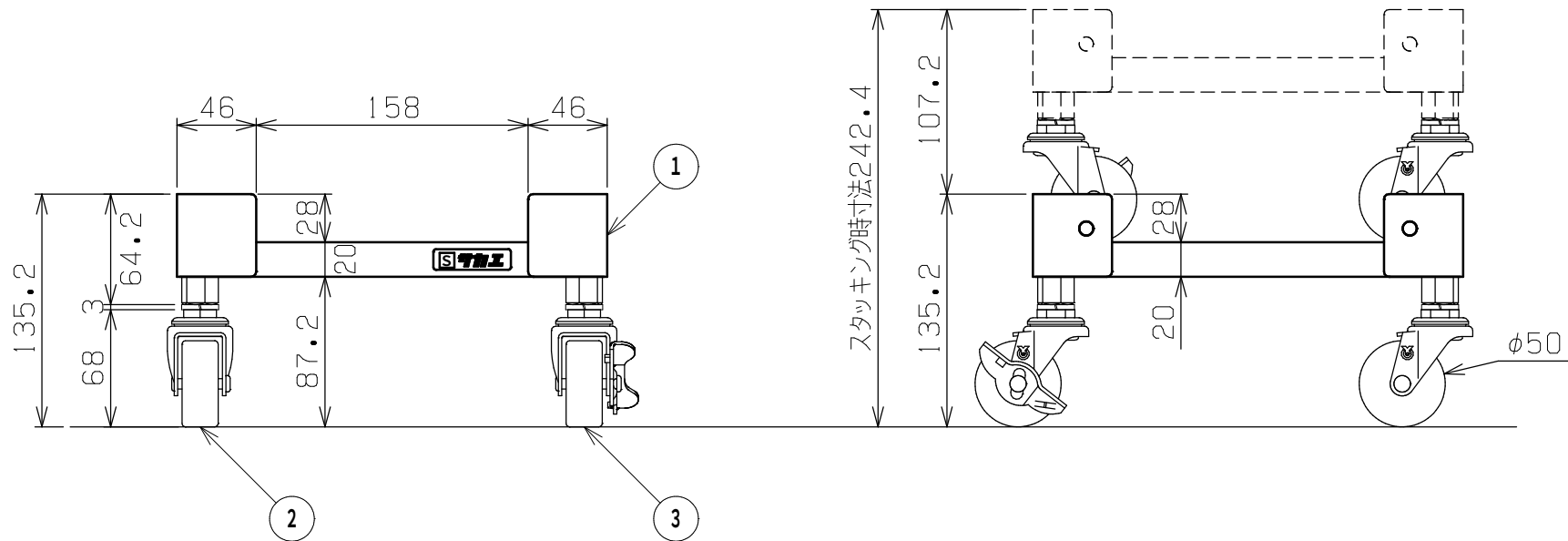

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

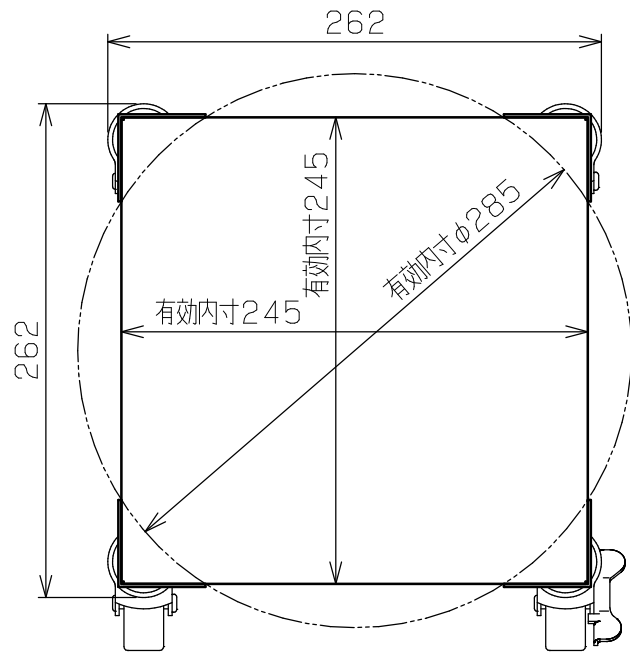

ペール缶有効寸法：φ245
一斗缶有効寸法：W245×D245
均等耐荷重（1台あたり）：30kg
スタッキング可能（5台まで）
塗装色：サカエダークグレー

3	自在キャスター（ストッパー付）	2	ナイロン・白（φ50）	ET-50NS ユーエイ （M12×P1.75×35L）
2	自在キャスター	2	ナイロン・白（φ50）	ET-50NS ユーエイ （M12×P1.75×35L）
1	本体	1		
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R 4 . 9 . 1	3角法	名 称	一斗缶・ペール缶運搬車
承認	設計	製図		I T P - C D
		三宅		外観図
			図 番	葉 番