
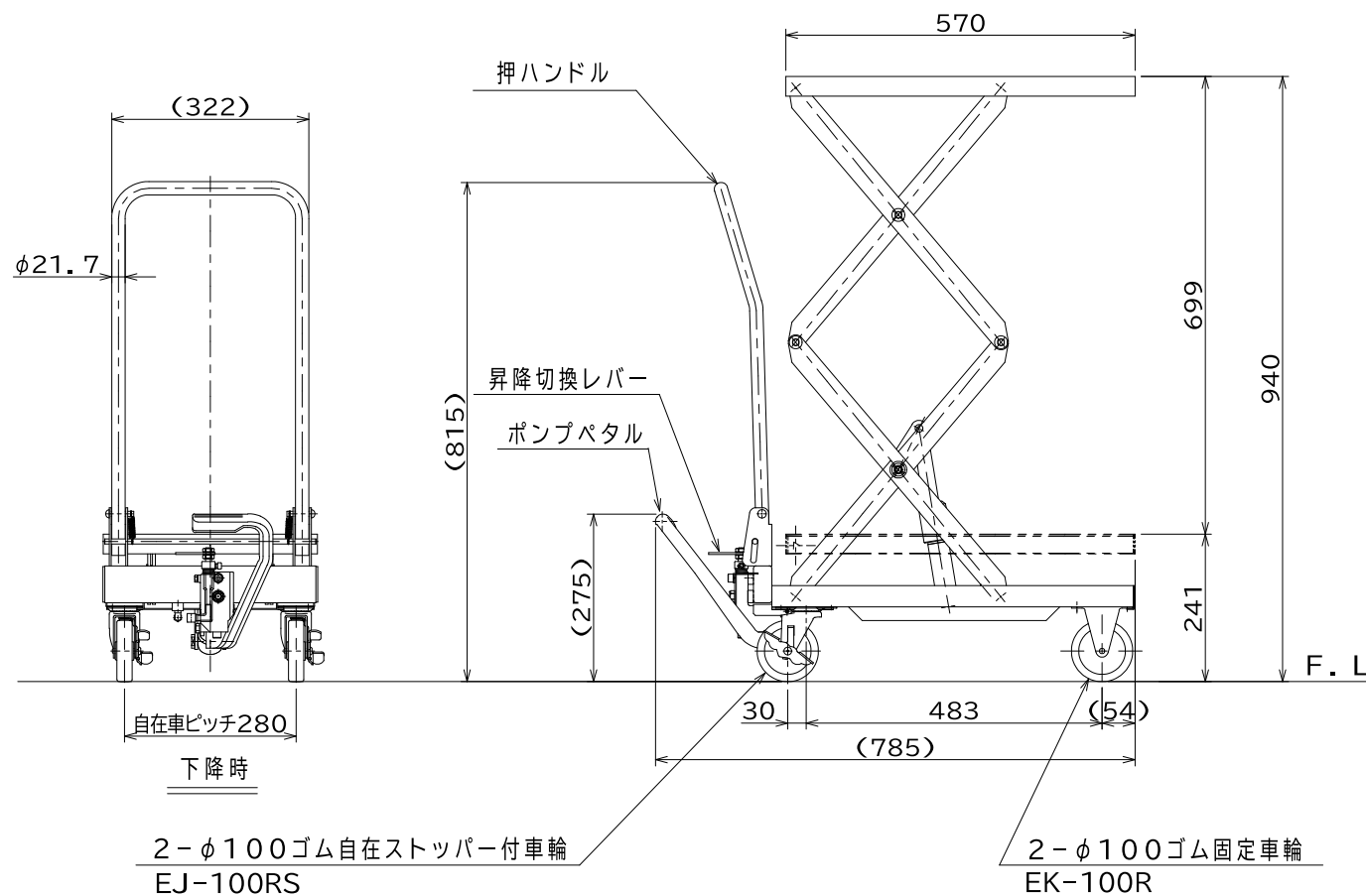


ハンドル折りたたみ時

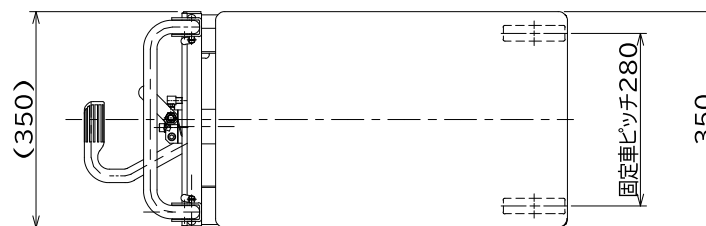

仕 様	
型 式	GLH-60WHF
均 等 荷 重	60 kg
テーブル寸法	570L×350W mm
テーブル高サ	241~940 mm
ストローク	699 mm
全 長	785 mm
全 幅	350 mm
全 高	815 mm
リフト方式	足踏油圧式
ポンプ回数	約 22 回
	ハンドル折りたたみ可能
折りたたみ時	350W×785L×300H mm
自 重	約 24 kg
塗 装	粉体塗装
塗 装 色	10R4/13
(マンセル値)	押しハンドル 5.5Y/1
	※急降下防止バルブ付

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLH-60WHF	
図面番号		
2022年 5月19日	B-4	
検 図	作 図	尺 度
		1 / 10
東正車輛株式会社		