
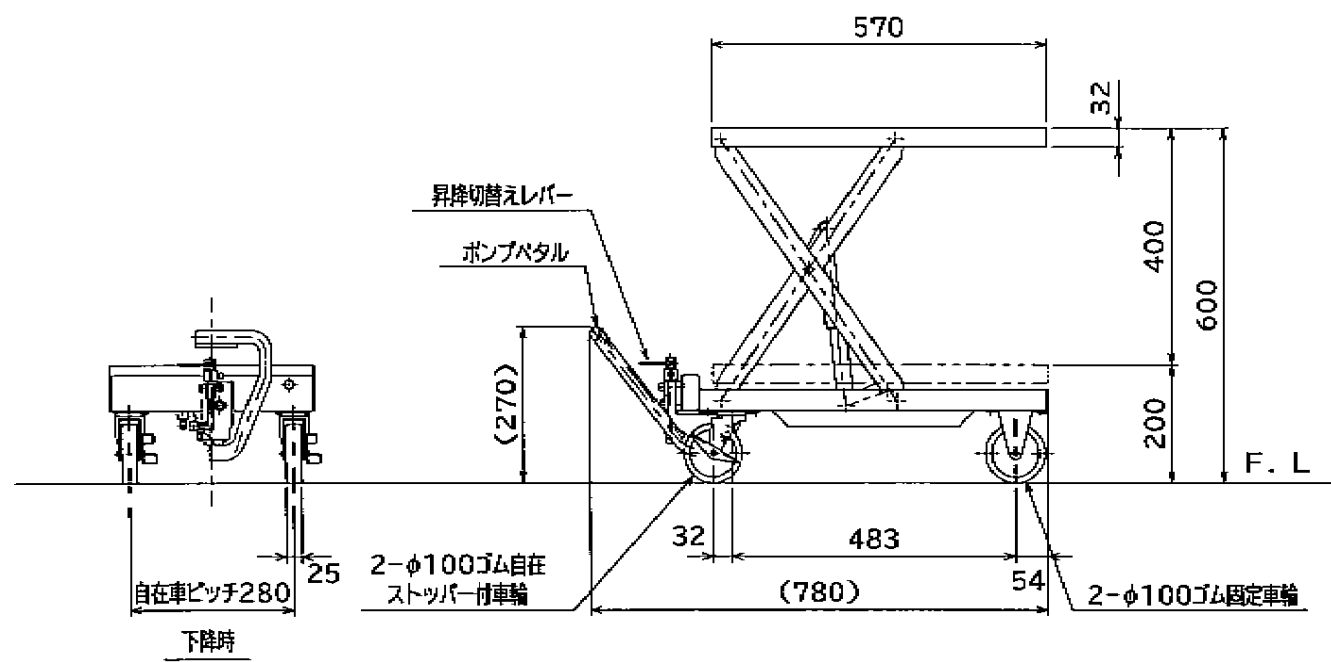


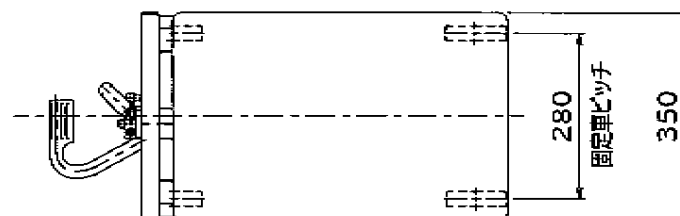

仕様	GLH-120HL
型式	
均等荷重	120 kg
テーブル寸法	570L×350W mm
テーブル高さ	200~600 mm
ストローク	400 mm
全長	780 mm
全幅	350 mm
全高	270 mm
リフト方式	足踏油圧式
ポンプ回数	約 12 回
自重	約 17 kg
塗装	粉体塗装
塗装色 (マンセル値)	10R4/13
※急降下防止ハールフ付	

品 名	ゴールドリフター		
型 式	GLH-120HL		
図面番号			
令和 2年 1月 1日	B - 4		
検 図	作 図	尺 度	
		1 / 10	
 東正車輛株式会社			