

EA520YB-1～-3 [マスト式]足踏油圧リフト[低床]

※全て、廃番になりました。

- 狭いスペースや通路での
パレット搬送移動に便利です。
- 材質…本体:スチール
前輪固定車:ウレタン
後輪自在車:ゴム(ブレーキ付)

※重量物商品の為、荷降ろしの際、
フォークリフトが必要となる場合が
あります。



低床タイプで低い隙間に対応できます。



リリースハンドルを
回すと下降します。

足踏みペダルを
踏んで高さを
調整できます。

品番	耐荷重 (kg)	ストローク ST(mm)	重量 (kg)
EA520YB-1	150	1130	51
EA520YB-2	300	1425	116
EA520YB-3	500	1420	135

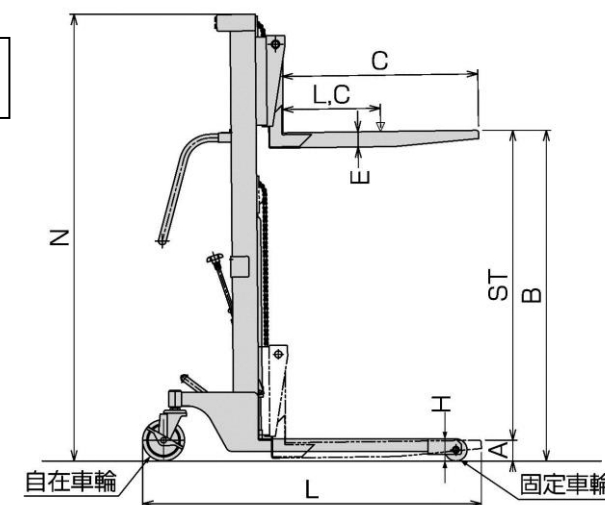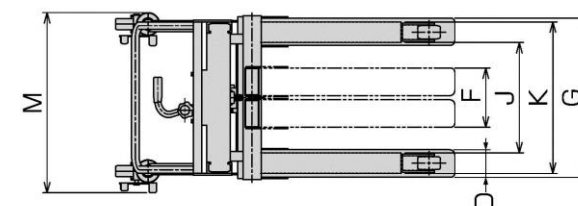

品番	フォーク高さ(mm)		フォークサイズ(mm)			フォークスライド幅(mm)	脚サイズ(mm)			車輪サイズ(mm)		本体サイズ(mm)			荷重中心距離(mm)
	A	B	C	D	E	F~G	H	J	K	固定車	自在車	L	M	N	L. C
EA520YB-1	50(62)	1180	600	60	38	130~468	50	360	460	50	125	1020	550	1501	300
EA520YB-2	50(68)	1475	700	100	40	215~578	60	400	550		150	1211	655	1901	350
EA520YB-3	50(72)	1470	800			218~581						1315		1941	400

フォーク高さAの()内の数字は脚にフォークをかぶせた時の高さになります。