


コーティング鉄工ヤスリ

単品：EA521PT-150C～250G
EA521PS-150C～250C
柄(ハンドル)付

単品：EA521PT-150B～250G
EA521PS-150B～250B
柄(ハンドル)なし

セット：EA521PT-15～25
ハンドル付

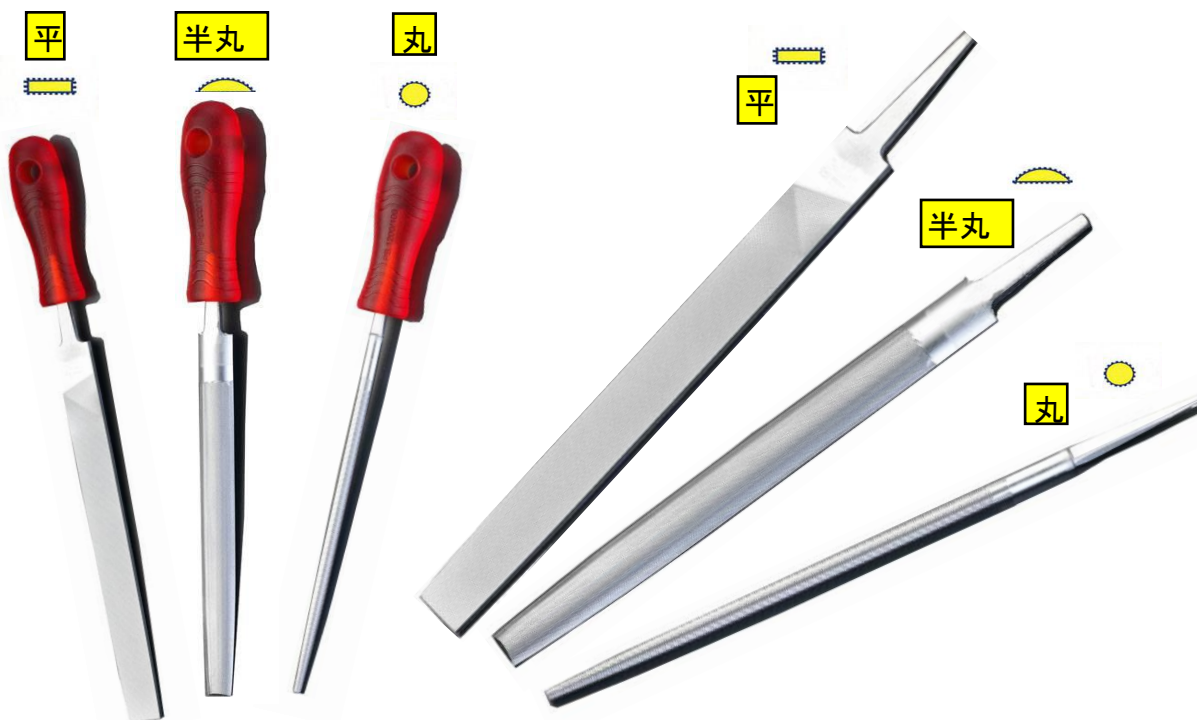

- 材質…合金工具鋼(SKS-8)
- 複目
- ハンドル：EA521VZ-10～14
材質…耐衝撃性プラスチック



◆コーティングヤスリ◆

コーティングヤスリは耐久力が通常品より(メーカー比)3～6倍であるのに加え耐錆・耐蝕性に優れ長くご利用いただけます。
また、切削粉の剥離性にも優れているので、目詰まりが少なくシャープな切れ味を維持できます。
HV900(HRC67)の表面硬度を持たせることで、木材・プラスチック・アルミ・銅・金型ステンと軟材から硬材まで対応できます。

◆断面形状と用途例◆

名称	断面形状	主な用途例
平形ヤスリ		平面の仕上げ
半丸形ヤスリ		曲内面の仕上げ、 すみの仕上げ
丸形ヤスリ		丸穴の仕上げ

3本セット品番 平・半丸・丸 (ハンドル付)	形状	粗さ	サイズ(mm)			適合 ハンドル	単品品番(1本入)	単品品番(1本入)
			刃長	幅	厚み		ハンドル付	ハンドル無し
EA521PT-15	平	中目	150	16	4	EA521VZ-12	EA521PT-150C	EA521PT-150B
	半丸		150	16	4.5	EA521VZ-12	EA521PT-150E	EA521PT-150D
	丸		150	6	6	EA521VZ-10	EA521PT-150G	EA521PT-150F
EA521PT-20	平	中目	200	21	5	EA521VZ-13	EA521PT-200C	EA521PT-200B
	半丸		200	21	6	EA521VZ-13	EA521PT-200E	EA521PT-200D
	丸		200	8	8	EA521VZ-12	EA521PT-200G	EA521PT-200F
EA521PT-25	平	中目	250	25	6	EA521VZ-14	EA521PT-250C	EA521PT-250B
	半丸		250	25	7	EA521VZ-14	EA521PT-250E	EA521PT-250D
	丸		250	10	10	EA521VZ-13	EA521PT-250G	EA521PT-250F

単品品番(1本入) ハンドル付	単品品番(1本入) ハンドル無し	形状	粗さ	サイズ(mm)			適合 ハンドル
				刃長	幅	厚み	
EA521PT-150C	EA521PT-150B	平	中目	150	16	4	EA521VZ-12
EA521PS-150C	EA521PS-150B		細目	150	16	4	EA521VZ-12
EA521PT-200C	EA521PT-200B		中目	200	21	5	EA521VZ-13
EA521PS-200C	EA521PS-200B		細目	200	21	5	EA521VZ-13
EA521PT-250C	EA521PT-250B		中目	250	25	6	EA521VZ-14
EA521PS-250C	EA521PS-250B		細目	250	25	6	EA521VZ-14
EA521PT-150E	EA521PT-150D	半丸	中目	150	6	4.5	EA521VZ-12
EA521PT-200E	EA521PT-200D			200	8	6	EA521VZ-13
EA521PT-250E	EA521PT-250D			250	10	7	EA521VZ-14
EA521PT-150G	EA521PT-150F	丸	中目	150	6	6	EA521VZ-10
EA521PT-200G	EA521PT-200F			200	8	8	EA521VZ-12
EA521PT-250G	EA521PT-250F			250	10	10	EA521VZ-13

※ ~~EA521PS-150C~~ ~~EA521PS-150B~~ ~~EA521PS-200C~~ ~~EA521PS-200B~~ ~~EA521PS-250C~~ ~~EA521PS-250B~~ ~~EA521PT-150G~~ は取扱中止商品です。