

# 鉄工ヤスリ

セット: EA521TW-15A~30C  
ハンドル付





 



平・半丸・丸・角・三角も5本セット

- 材質…合金工具鋼(SKS-8)
- 複目
- ハンドル:EA521VZ-10~14

材質…耐衝撃性プラスチック

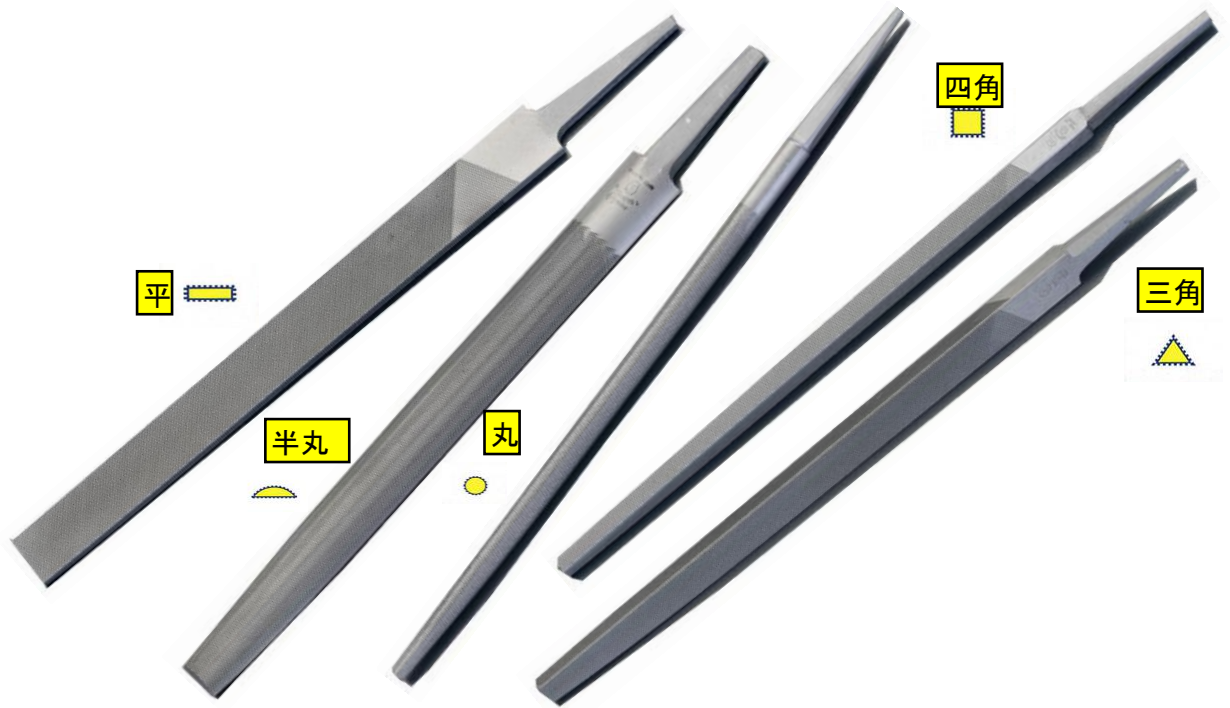
単品:EA521TV-150A~300J、EA521TW-150A~300F  
柄(ハンドル)なし



◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平形ヤスリ		平面の仕上げ
半丸形ヤスリ		曲内面の仕上げ、 すみの仕上げ
丸形ヤスリ		丸穴の仕上げ
角形ヤスリ		直交する二面の仕上げ など
三角形ヤスリ		直角より小さい角を もつ二面の仕上げ

- ヤスリの規格はJIS-B4703鉄工ヤスリの規定に準じて製造されます。

下目は上目に対して  
10~20%粗い。

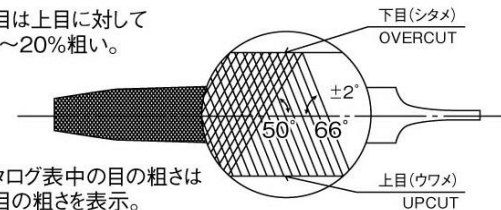

カタログ表中の目の粗さは  
上目の粗さを表示。

5本セット品番 ハンドル付	単品品番(1本入り) (セット内容)	形状	粗さ	サイズ(mm)			適合 ハンドル	5本セット品番 ハンドル付	単品品番(1本入 り)	形状	粗さ	サイズ(mm)			適合 ハンドル
				刃長	幅	厚み						刃長	幅	厚み	
150mm・粗目							250mm・粗目								
廃番 <del>EA521TW-15A</del>	EA521TV-150A	平	粗目	150	16	4	EA521VZ-12	廃番 <del>EA521TW-25A</del>	EA521TV-250A	平	粗目	250	25	6	EA521VZ-14
	EA521TV-150D	半丸		150	16	4.5	EA521VZ-12		EA521TV-250D	半丸		250	25	7	EA521VZ-14
	EA521TV-150G	丸		150	6	6	EA521VZ-10		EA521TV-250G	丸		250	10	10	EA521VZ-13
	EA521TW-150A	角		150	6	6	EA521VZ-12		EA521TW-250A	角		250	10	10	EA521VZ-14
	EA521TW-150D	三角		150	12	12	EA521VZ-12		EA521TW-250D	三角		250	17	17	EA521VZ-13
150mm・中目							250mm・中目								
EA521TW-15B	EA521TV-150B	平	中目	150	16	4	EA521VZ-12	EA521TW-25B	EA521TV-250B	平	中目	250	25	6	EA521VZ-14
	EA521TV-150E	半丸		150	16	4.5	EA521VZ-12		EA521TV-250E	半丸		250	25	7	EA521VZ-14
	EA521TV-150H	丸		150	6	6	EA521VZ-10		EA521TV-250H	丸		250	10	10	EA521VZ-13
	EA521TW-150B	角		150	6	6	EA521VZ-12		EA521TW-250B	角		250	10	10	EA521VZ-14
	EA521TW-150E	三角		150	12	12	EA521VZ-12		EA521TW-250E	三角		250	17	17	EA521VZ-13
150mm・細目							250mm・細目								
廃番 <del>EA521TW-15C</del>	EA521TV-150C	平	細目	150	16	4	EA521VZ-12	廃番 <del>EA521TW-25C</del>	EA521TV-250C	平	細目	250	25	6	EA521VZ-14
	EA521TV-150F	半丸		150	16	4.5	EA521VZ-12		EA521TV-250F	半丸		250	25	7	EA521VZ-14
	EA521TV-150J	丸		150	6	6	EA521VZ-10		EA521TV-250J	丸		250	10	10	EA521VZ-13
	EA521TW-150C	角		150	6	6	EA521VZ-12		EA521TW-250C	角		250	10	10	EA521VZ-14
	EA521TW-150F	三角		150	12	12	EA521VZ-12		EA521TW-250F	三角		250	17	17	EA521VZ-13
200mm・粗目							300mm・粗目								
廃番 <del>EA521TW-20A</del>	EA521TV-200A	平	粗目	200	21	5	EA521VZ-13	廃番 <del>EA521TW-30A</del>	EA521TV-300A	平	粗目	300	30	7	EA521VZ-14
	EA521TV-200D	半丸		200	21	6	EA521VZ-13		EA521TV-300D	半丸		300	30	8.5	EA521VZ-14
	EA521TV-200G	丸		200	8	8	EA521VZ-12		EA521TV-300G	丸		300	12	12	EA521VZ-13
	EA521TW-200A	角		200	8	8	EA521VZ-13		EA521TW-300A	角		300	12	12	EA521VZ-14
	EA521TW-200D	三角		200	15	15	EA521VZ-13		EA521TW-300D	三角		300	20	20	EA521VZ-14
200mm・中目							300mm・中目								
EA521TW-20B	EA521TV-200B	平	中目	200	21	5	EA521VZ-13	EA521TW-30B	EA521TV-300B	平	中目	300	30	7	EA521VZ-14
	EA521TV-200E	半丸		200	21	6	EA521VZ-13		EA521TV-300E	半丸		300	30	8.5	EA521VZ-14
	EA521TV-200H	丸		200	8	8	EA521VZ-12		EA521TV-300H	丸		300	12	12	EA521VZ-13
	EA521TW-200B	角		200	8	8	EA521VZ-13		EA521TW-300B	角		300	12	12	EA521VZ-14
	EA521TW-200E	三角		200	15	15	EA521VZ-13		EA521TW-300E	三角		300	20	20	EA521VZ-14
200mm・細目							300mm・細目								
廃番 <del>EA521TW-20C</del>	EA521TV-200C	平	細目	200	21	5	EA521VZ-13	廃番 <del>EA521TW-30C</del>	EA521TV-300C	平	細目	300	30	7	EA521VZ-14
	EA521TV-200F	半丸		200	21	6	EA521VZ-13		EA521TV-300F	半丸		300	30	8.5	EA521VZ-14
	EA521TV-200J	丸		200	8	8	EA521VZ-12		EA521TV-300J	丸		300	12	12	EA521VZ-13
	EA521TW-200C	角		200	8	8	EA521VZ-13		EA521TW-300C	角		300	12	12	EA521VZ-14
	EA521TW-200F	三角		200	15	15	EA521VZ-13		EA521TW-300F	三角		300	20	20	EA521VZ-14