

砥石台

123

2つのねじで確実につかみます!




⚠ 注意


- ・油脂を付着させないでください。(砥石が滑ります)
- ・折れ易い砥石、小さい砥石にはセンター付をご使用ください。

ステンレスまたは鉄(クロームメッキ)製の丈夫なフレームと滑らず、なじみの良いゴム製の台座を採用しました。

■砥石台 センターなし / 砥石台 センター付

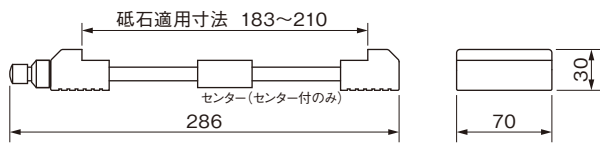

■ステンレス砥石台

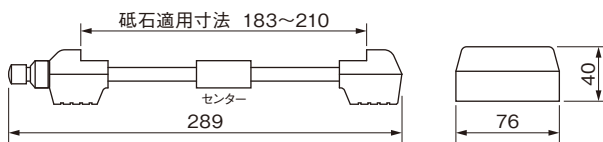

名称	砥石台 センターなし	砥石台 センター付	ステンレス砥石台 (センター付)
型式	GS-T	GS-TC	GS-S
寸法	286×70×30mm		289×76×40mm
適用砥石寸法	183~210mm		
フレーム材料	鉄(クロームメッキ)		SUS304
台座・センター材料	ゴム		
質量	590g	645g	725g
JANコード	4990870 361102	4990870 361201	4990870 361300
単価			
入数	5個(個別箱入)		1個

⚠ コピー品にご注意ください

ゴム部分に「123」のロゴが入っていないコピー品が大手通販サイト等で販売されています。コピー品は「材質が表示と異なる」「ねじがぐらつく」「均等に接地しない」等々の不具合が発生するものがありますのでご注意ください。

日本製

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 12306



株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙 2401
TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231
<https://www.ito123.com>

販売店