



らくらくスクレパー《るりわ》4 ステンレス製

多用途



NO.L-07

- 全長: 250mm ● 刃巾: 60mm
- 入数: 180入 (12×15)

【4945131106077】

EA524AE-19



NO.L-08


- 全長: 245mm ● 刃巾: 60mm
- 入数: 180入 (12×15)

【4945131106084】

EA524AE-18



(機能)

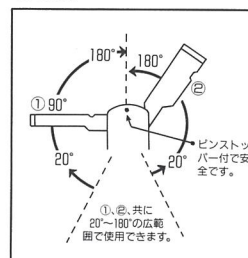

- 内部は1.0%ステンレス材の2枚構造。
- ①+②で直型スクレパーになります。

(実用新案出願済)


(使用方法)

目的	作業	場所
サビ・ベンキ	けする	鉄骨・鉄パイプ・ベランダ・コンパネ
ステッカー	はがす	フェンス・ガラス・カンバン
ボンド		ビーズ・タイル・アルミ
ガム		スチールサッシ
コンクリート		電車・バス・船の内外
シリコン	みがく	バイク・自転車、等
硬いよこれ	削	玄関・フローア・敷居
サビ・コゲ	削	鋼・フライパン・鉄板
		彫丁・ハサミ・レンジ
ゴム・パテ	押え	ガス台
パッキン		アミ戸貼替・ガラス
		自動車・船、その他


品質表示

ハンドル: ABS樹脂
焼入: HRD 52°
内外部: オールステンレス

 
① 刃巾9mm



② 刃巾16mm

 

③ 2枚合わせた刃巾25mm

 

④ 斜刃巾60mm



(斜型)