

EA525BJ-11ベンチバイス(吸盤式)取扱説明書

Ver.1.0


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

◆ 仕様

- ・口幅…70mm
- ・最大開口…約70mm
- ・口の深さ…38mm
- ・角度調整…傾斜:90°・回転:360°
- ・本体材質…アルミ合金製
- ・重量…2.0kg
- ・口金用ゴムカバー付き

◆ 各部名称

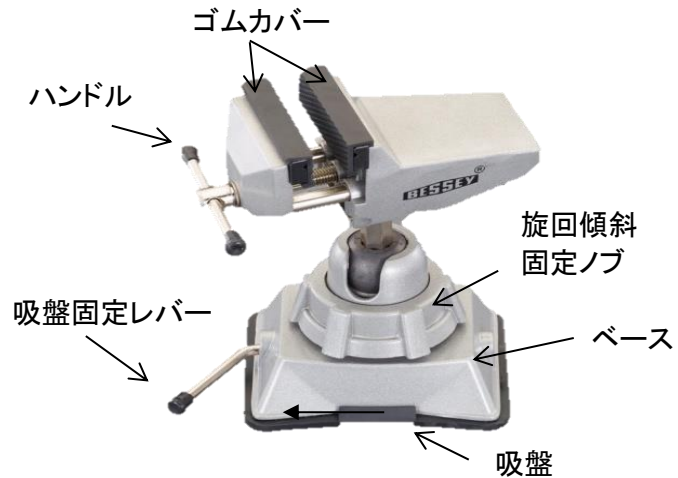

◆ 使用方法

- ① 凹凸や汚れの無い作業台の上にベースを置きます。
ベースに付いているレバーを左へ倒すことで吸盤が作業台に固定されます。右に倒すと吸盤は外れます。
- ② ベースに付いている旋回傾斜固定ノブを緩め、バイス部が希望の角度になるよう調節します。
その後バイス部が動かなくなるまでしっかりと旋回傾斜固定ノブを締めてください。
- ③ バイスのハンドルを回して口の開き幅を調整します。



※吸盤の固定/解除方法



使用上の注意

- 重い物は載せないでください。
- 使用範囲を超える物を挟まないでください。
- 製品に亀裂や異常等を発見した際は使用しないでください。
- 改造はしないでください。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号

TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929

5.Feb.