


EA525BJ-3 回転台付きバイス 取扱説明書

Ver.1.0


このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○仕様

- ・最大開口…127mm
- ・口幅…127mm
- ・重量…13kg
- ・鋳鉄製

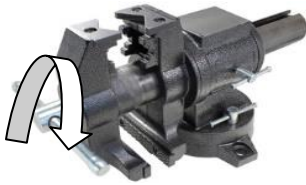

※ジョーは360° 回転します。

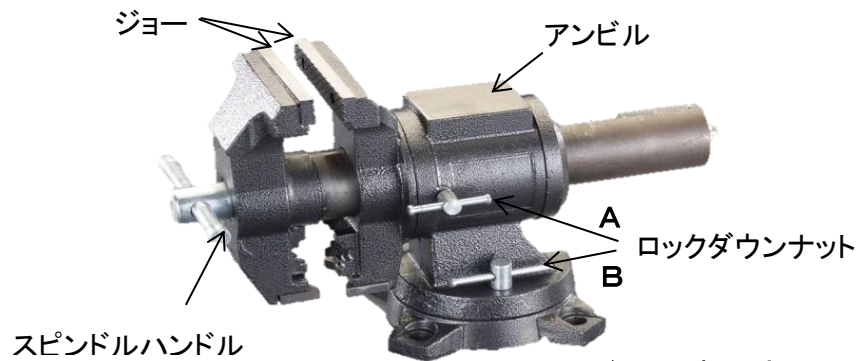

A:ジョー回転固定用
B:スイベルベース固定用

○安全のために

- ・本来の使用方法与異なる使い方をすると怪我をする恐れがあります。
- ・安全にご使用していただくために、事前に準備が必要です。

○バイスの使用

 
- ・すべてのベース取り付け穴に、適切なサイズのボルト、ナット、ロック、平ワッシャーを使用し、作業台と固定してください。バイスのベース部を金属物に溶接しないで下さい。
- ・バイスと作業台がしっかりと固定されていることを確認して下さい。
- ・安全に使用するために、適切なサイズと能力のバイスを使用して下さい。
- ・バイスのハンドル類をハンマーで叩いたり、延長したりしないでください。
- ・バイスの指定された最大開口を超えるものは挟まないでください。
- ・本製品を使用する際、電動工具などを使って作業する時は必要に応じてプロテクター等を着用してください。

○操作方法

- ・ジョーの角度を調整し、ジョー回転固定用ロックダウンナット(A)で固定してください。
- ・スイベルベースの角度を決め、スイベルベース固定用ロックダウンナット(B)で固定してください。
- ・作業を開始する前に対象物がバイスにしっかりと挟まれ固定されていることを確認して下さい。

○メンテナンス

- ・金属や木片は機械的表面に損傷を与え、操作の不具合の原因になります。
定期的にクリーニングをしてください。
- ・機械表面とネジ部は中程度のマシンオイルを注油してください。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929