

EA525DG-21,-22 万能アングルバイス 取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。


○ 安全のために

- ・バイスと共に使用するボール盤等の取扱説明書も読み、安全に使用して下さい。
- ・ベースにあるフランジを使用して、少なくとも2つの位置で作業台にボルトまたはクランプバイスで取り付けて下さい。
- ・ワーク表面でバイスを据付ける時はバイス側面のフランジをマウントに使用して下さい。
(ボルト、ナット、クランプ等を使用して下さい。)
- ・機械操作を始める前にジョー部分にしっかりと対象物が挟まれていることを確認して下さい。
- ・締めこみすぎないでください。バイスは強力なクランプ能力があります。
必要なだけの力で締めてください。
- ・対象物を叩いたりハンマーで打ちつけないでください。

○仕様

品番	口幅	最大開口	重量
EA525DG-21	100mm	102mm	16.8kg
EA525DG-22	150mm	178mm	39.5kg

- ・鋳鉄製
- ・垂直角度…0～90°
- ・スイベルベースは360°回転します。
- ・バイスとスイベルベースは取り外すことができます。
- ・バイスとスイベルベースの両方にフランジが付いています。

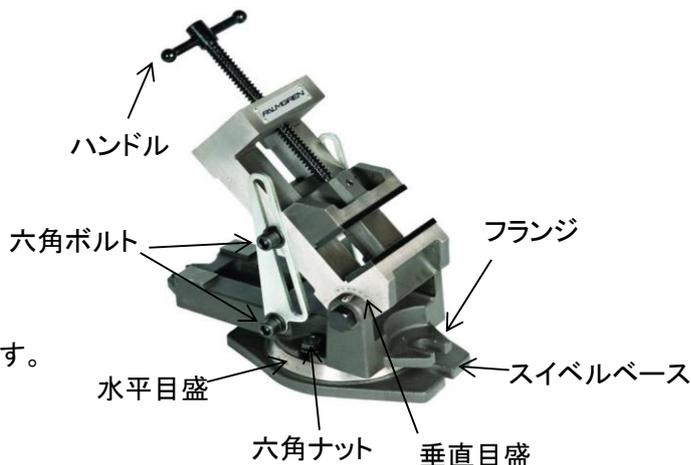

○操作方法(上図参照)


- ・スイベルベースまたはバイスに付いているフランジを使い、作業台等に取り付けます。
- ・スイベルベースに付いている六角ナットを緩め、バイスの水平角度を調節します。
- ・バイス側面に付いている六角ボルトを緩めて、縦の角度を調節します。
- ・ハンドルを操作し、対象物をバイスに固定します。
- ・作業をする前にもう一度対象物がバイスで固定されていることを確認して下さい。

○角度調整方法

- ・バイス側面に付いている六角ボルトを緩めます。
 - ・垂直目盛を確認しながらバイスを希望の角度に調整します。
(0° から90° まで調節可能)
 - ・ボルトを締めて、角度位置を固定します。
- ※ナットを緩め過ぎると、部品が取れてしまいます。

○メンテナンス

- ・使用後は汚れなどを落とし、清潔を保ってください。
- ・可動部には定期的に注油してください。

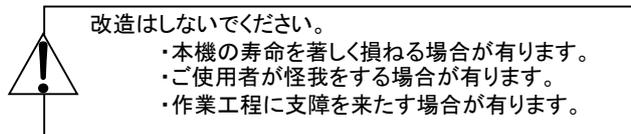

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Feb