




	口幅	最大開口	重量
EA525DK-11	80mm	81mm	8.1kg
EA525DK-12	150mm	152mm	29.5kg
EA525DK-13	200mm	152mm	37.3kg

(クロスライドバイス)

- 回転ハンドルでX軸、Y軸方向へ正確にスライドします。
- ハンドルダイヤル最小メモリ 0.1mm
- 鋳鉄製

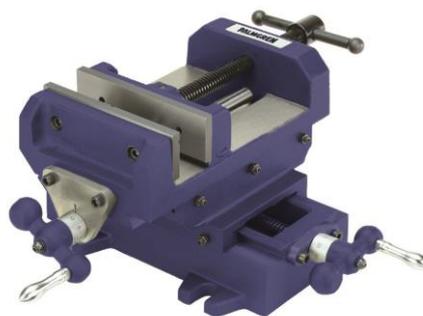

※本体色は青に変更になってます。

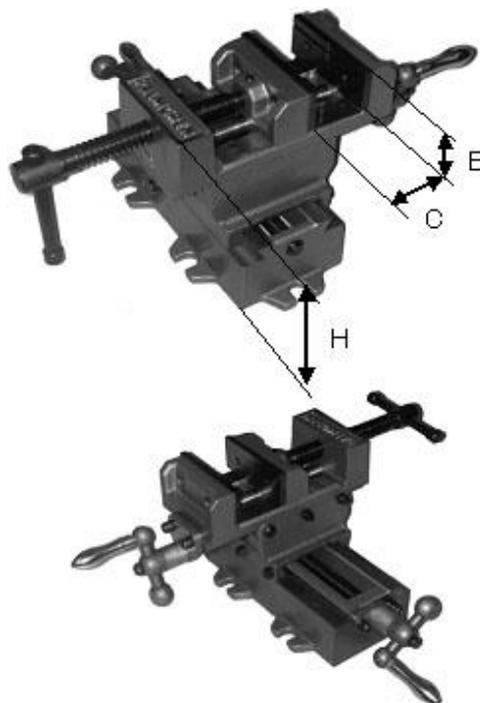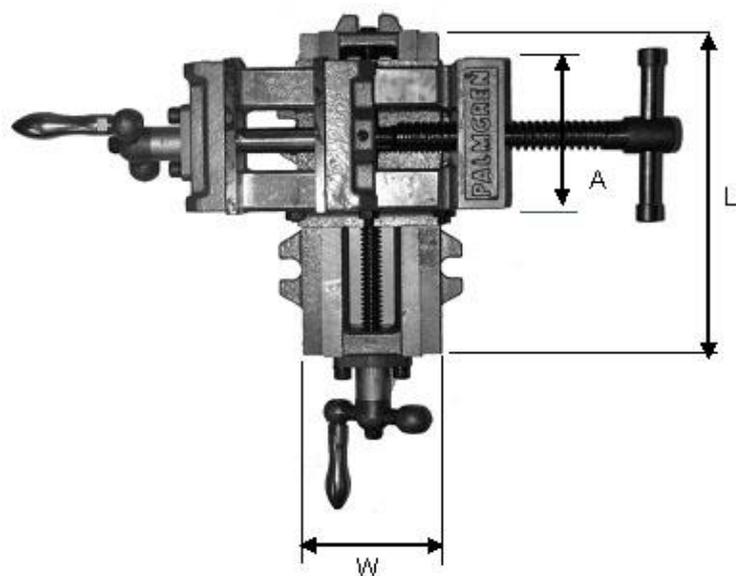

	A	B	C	H	L	W	X軸行程	Y軸行程
DK-11	81	33	81	137	195	82	127	127
DK-12	152	50	152	185	305	180	203	203
DK-13	203	50	152	185	305	180	203	203

(単位mm)



	ダイヤル1回転	
	経度側	クロス側
DK-11	3	3
DK-12	4	4
DK-13	4	4

(単位mm)