

# EA525DR-1,2,3ロータリーテーブル(縦・横兼用)取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。


## ● 安全のために

- ・本製品と共に使用する機械等の取扱説明書も十分にお読みください。
- ・動作に違和感を感じたり、本体に破損を発見した場合は作業を中止し、使用しないようにしてください。

## ● 仕様

品番	サイズ(mm)		T溝幅	T溝数	重量 kg	センター スリーブ	水平	垂直
	台座径	高さ					耐荷重	耐荷重
EA525DR-1	100	80	11	3	7.5	MT-2	36kg	18kg
EA525DR-2	150	80	14	6	13.2	MT-3	40.5kg	20.5kg
EA525DR-3	300	135	14	6	70.3	MT-4	119kg	59kg


## ● ハンドルの取り付けと各部名称(下図参照)

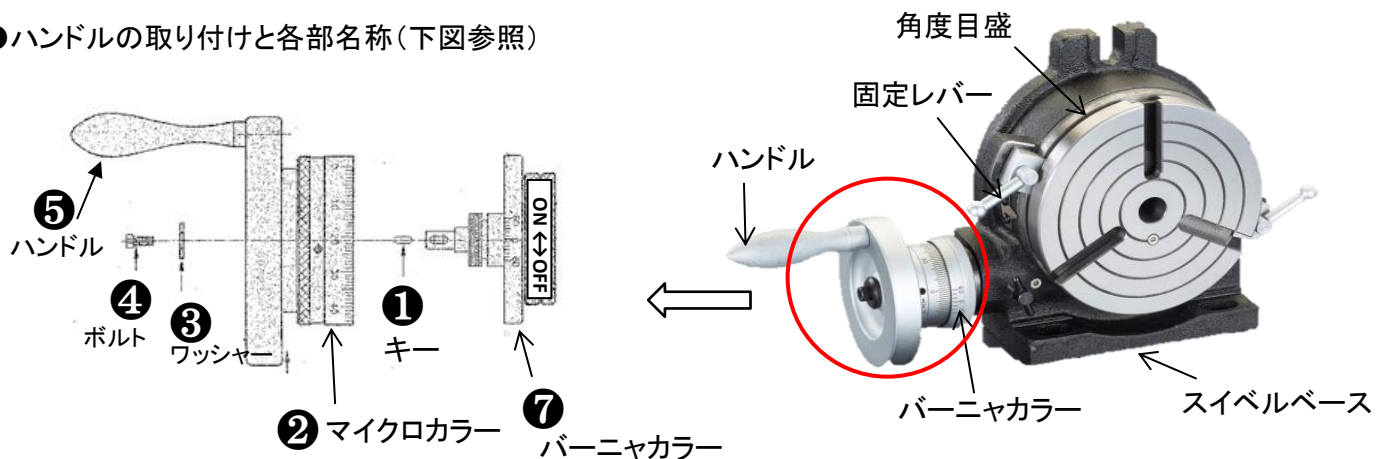

1. ①キーを軸に挿入する
2. ②マイクロカラーの穴の溝を①のキーに合わせ、挿入する。
3. ③ワッシャーと④ボルトで固定する。
4. ⑤ハンドルを取り付ける

## ● 操作方法 (角度0° に合わせる方法)

1. Tねじ(B)を緩めて、バーニャカラーを時計方向に止まるまで回します。(回すとハンドルも同時に回る)
2. 回転テーブルを手で回し、角度目盛を回転台目盛基準(A)に0°で合わせます。
3. バーニャカラーを反時計方向に止まるまで回します。(回すとハンドルも同時に回る)
4. マイクロカラーとバーニャカラーの目盛を0°に合わせます。(※図1参照)
5. Tねじを絞めます。
6. 固定レバーを回し、回転テーブルを固定して下さい。  
※マイクロカラーの目盛を1目盛分動かすと2分(1/30°)回転し、ハンドルを一周回すと回転台は4度回ります。

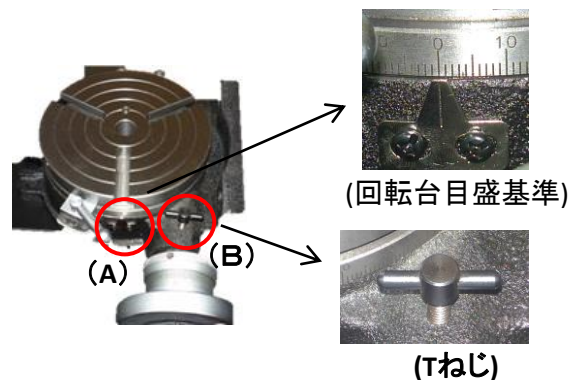

## ● メンテナンス

- ・使用後は汚れや木片、金属片などを取り除いてください。
- ・可動部には定期的にマシンオイルを注油してください。



改造はしないでください。  
 ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。  
 ・ご使用者が怪我をする場合があります。  
 ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ  
 本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
 TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929