

EA525MP(パキュームベースマルチバイス)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

◆ 仕様


- 口幅…64mm
- 最大開口…57mm
- 口の深さ…35mm
- 角度調整…傾斜:90°・回転:360°
- 本体材質…アルミ合金製
- 口部材質…ナイロン
- 重量…1.3kg

◆ 各部名称



◆ 組立方法

- ① ベースを作業台などに固定します。
汚れや傷のない、滑らかな表面の場所を選んでください。
ベースのレバーを左に倒すと吸着します。
右に倒すとベースは外れます。
- ② ベースに付いている回転傾斜固定ノブを緩めます。
- ③ バイスの軸をベースのユニバーサルに差し込みます。
- ④ 回転傾斜ノブを締め込むとホルダーは固定されます。
- ⑤ バイスのハンドルを回して口の開き幅を調整します。

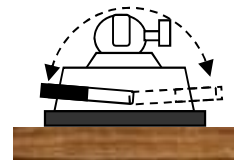

使用上の注意

- 重い物は載せないでください。
- 使用範囲を超える物を挟まないでください。