


EA525MY-10(バキュームベース精密バイス)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご試用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様

- 口幅…70mm
- 最大開口…60mm
- 口の深さ…41mm
- 角度調整…傾斜:90°、回転:360°
- 重量…1.4kg
- 着脱可能な口金用ゴムカバー付
- 底部吸盤付の為、平面部に取り付け可能です
- アルミ合金製
- ベースサイズ…160×140mm

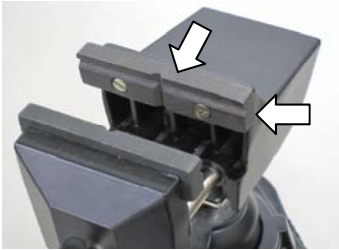

縦も横もパイプが掴めます。

(口金用ゴムカバーを外した状態)

◆ 各部の名称



◆ 使用方法

- ① 滑らかな表面の台を選んでください。(バキュームベース面はゴム製です)
- ② バキュームベースを台に載せ、本体を上から軽く押さえながら固定レバーを左に倒します。
- ③ しっかりくっついているか確認して下さい。レバーを戻せばベースは離れます。
- ④ スイベルの金具を左に回すと、バイス部分は希望の角度に固定できます。
- ⑤ スイベル金具を右に回すと、バイス部分をゆるめることができます。



①レバーを立てます。



②本体を上から押さえながら、レバーを左側に倒します。



③吸盤が平面部にしっかりくっついているか確認して下さい。

360° スイベル操作方法



スイベル金具を左に回すと固定されます。

注意: しっかり固定してご使用下さい。
取付けが不安定だと、怪我をしたり壊れたりする恐れがあります。
バキュームベースを取り付ける台の面にホコリやゴミ、オイルなどがあると吸着しませんので必ず清掃してください。

◆ メンテナンス

ゴム面はいつも清潔にしてください。汚れた時外して清掃してください。