


仕様

品番	ストローク	オープンハイト	治具取付	加圧能力	重量
C S P -20 S S	20	68～118	φ13 X 30（深さ）	800 k g	16 k g

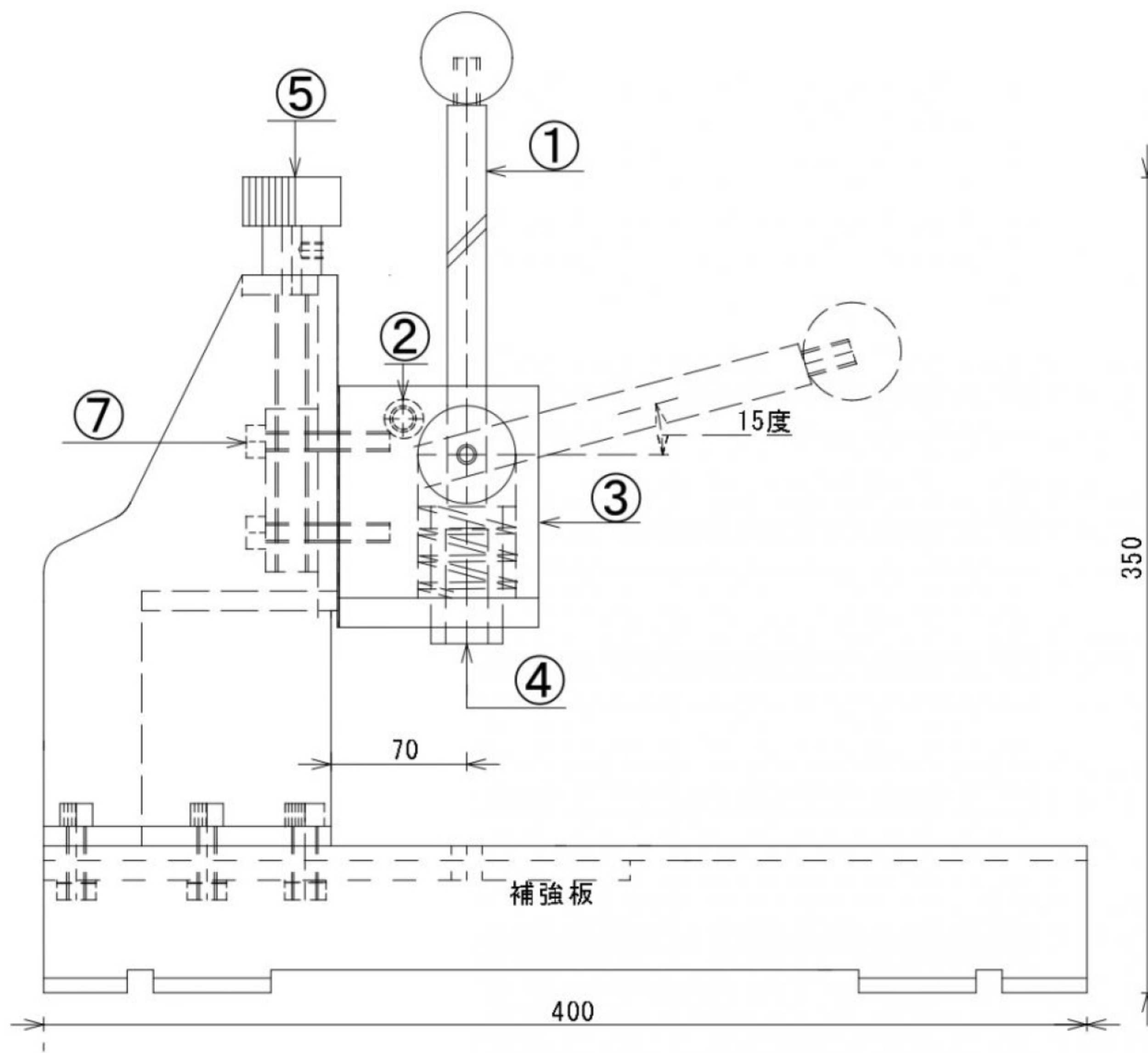

①ハンドル	②ストッパーピン	③カムシステム（主要部）			
④スピンドル（治具取付部）		⑤オープンハイト調節ノブ	⑥カムシャフト	⑦本体固定ボルト	