


CSP-カムシステムプレス

作業に合わせてお選びください!!


CSP-11S・CSP-15S・CSP-20S・CSP-20SS (オールスチール製)

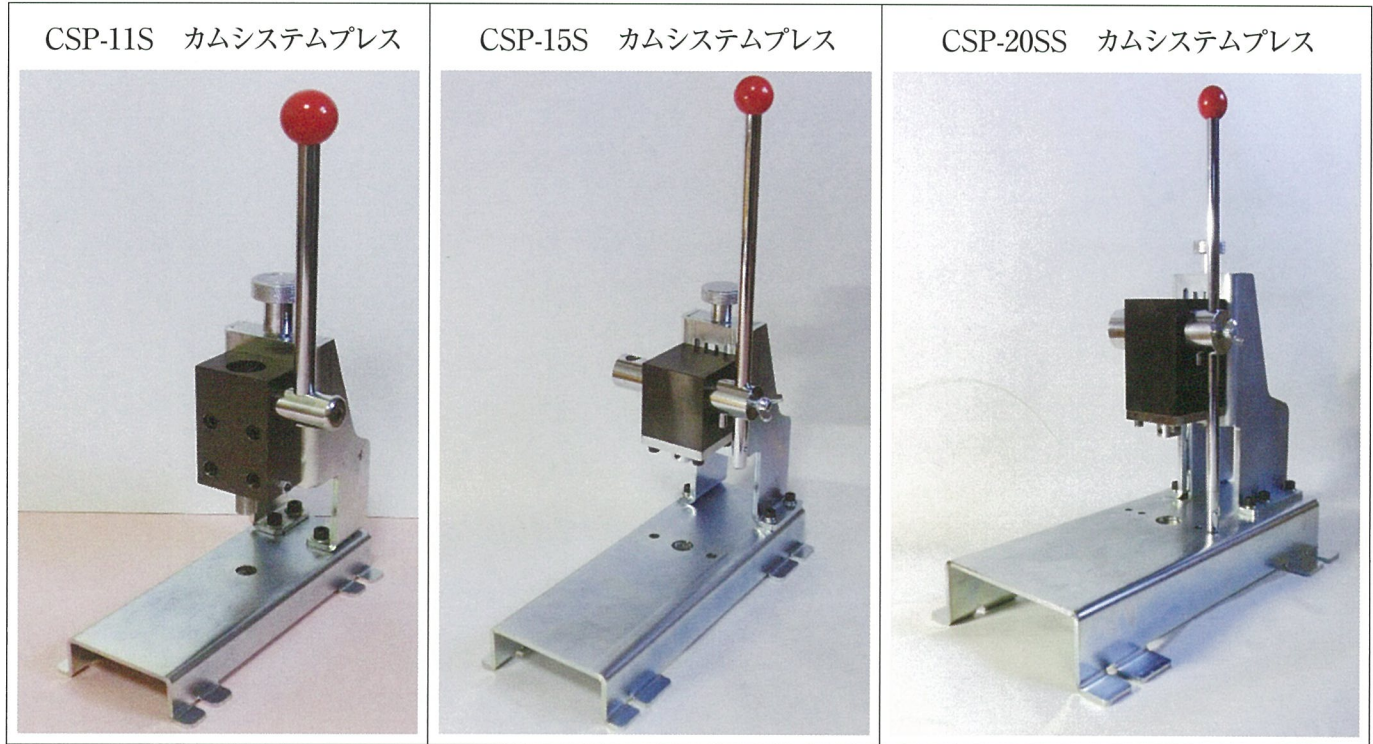

(ハンドル穴 片方のみ)

写真は CSP-20SS 強力型

- ① ハンドル ② ストッパーピン ③ カムシステム (主要部) ④ カムシャフト
⑤ スピンドル (治具取付け部) ⑥ オープンハイト調整ノブ ⑦ 本体固定ボルト

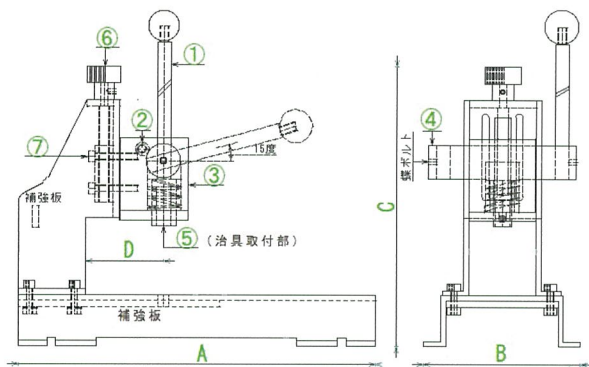


*カム式なので大きな加圧力を出す事が可能です。

*左右どちらでもハンドルを取り付け可能です。

*⑥でオープンハイト調整が簡単にできます。

*別途、U字ハンドルにて大きな加圧力可能です。

治具取付けベース穴寸法図

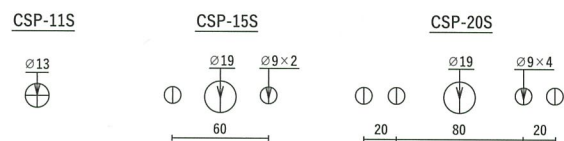

*抜き型、曲げ型、ポンチ類、治具等、別途製作承ります

単位: mm.

型式 寸法	A	B	C	D	ストローク	オープンハイト	治具取付	加圧能力	重量	
CSP-11S	210	100	220	50	11	38~66	M8×30	250 kg	3.2 kg	EA525X-7
CSP-15S	320	140	280	70	15	60~110	∅13×30	400 kg	7.2 kg	EA525X-8
CSP-20S	400	240	340	100	20	68~118	∅13×30	500 kg	16 kg	EA525X-9
CSP-20SS	400	240	330	70	20	68~130	∅13×30	800 kg	16 kg	EA525X-10

ORIENTAL