

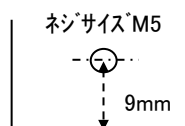
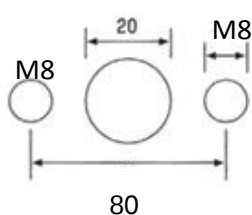


EA525X-3
(ラック式ハンドプレス)

治具取付穴


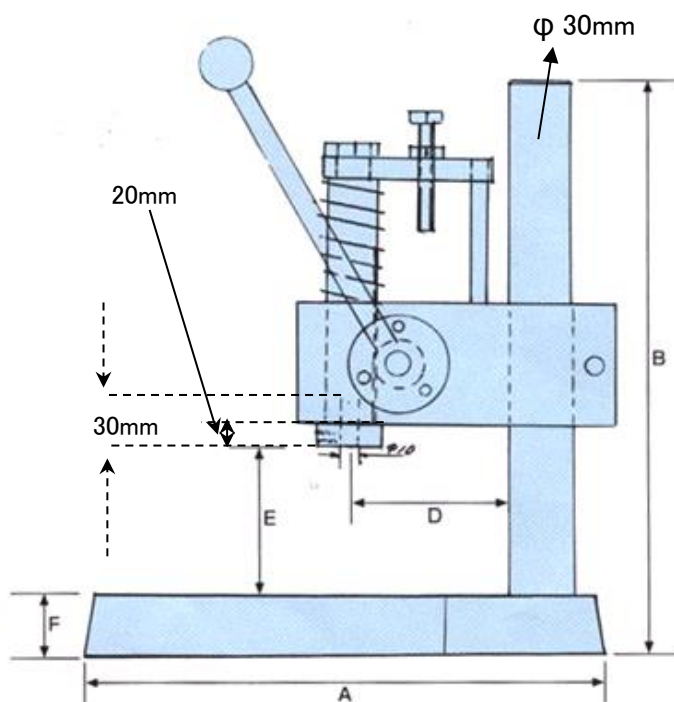


○ スタンドベース 鉄鋳物製
シャंकなど スチール製

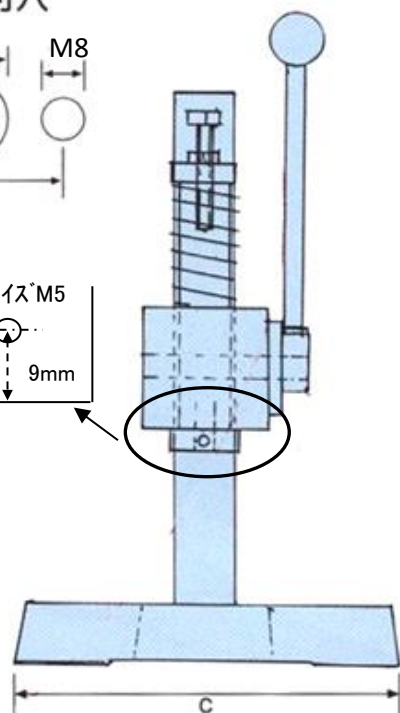

ストローク	加圧能力	シャंक寸法	重量	A	B	C	D	E	F
35	200kg	10X30	9.5kg	255	292	185	77	175	29

(単位mm)

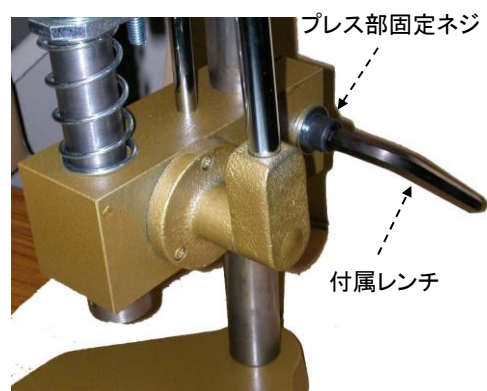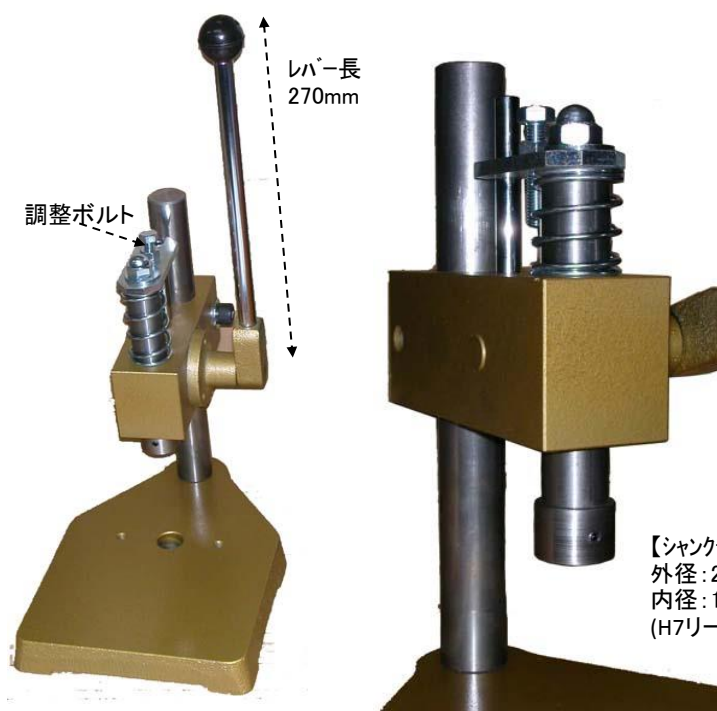

【シャंक部分】
外径: 28mm
内径: 10mm/公差±0.05mm
(H7リーマー仕上)

○ オープンハイト、ストロークを自由に調整可能。
○ ベースが大きく安定。