


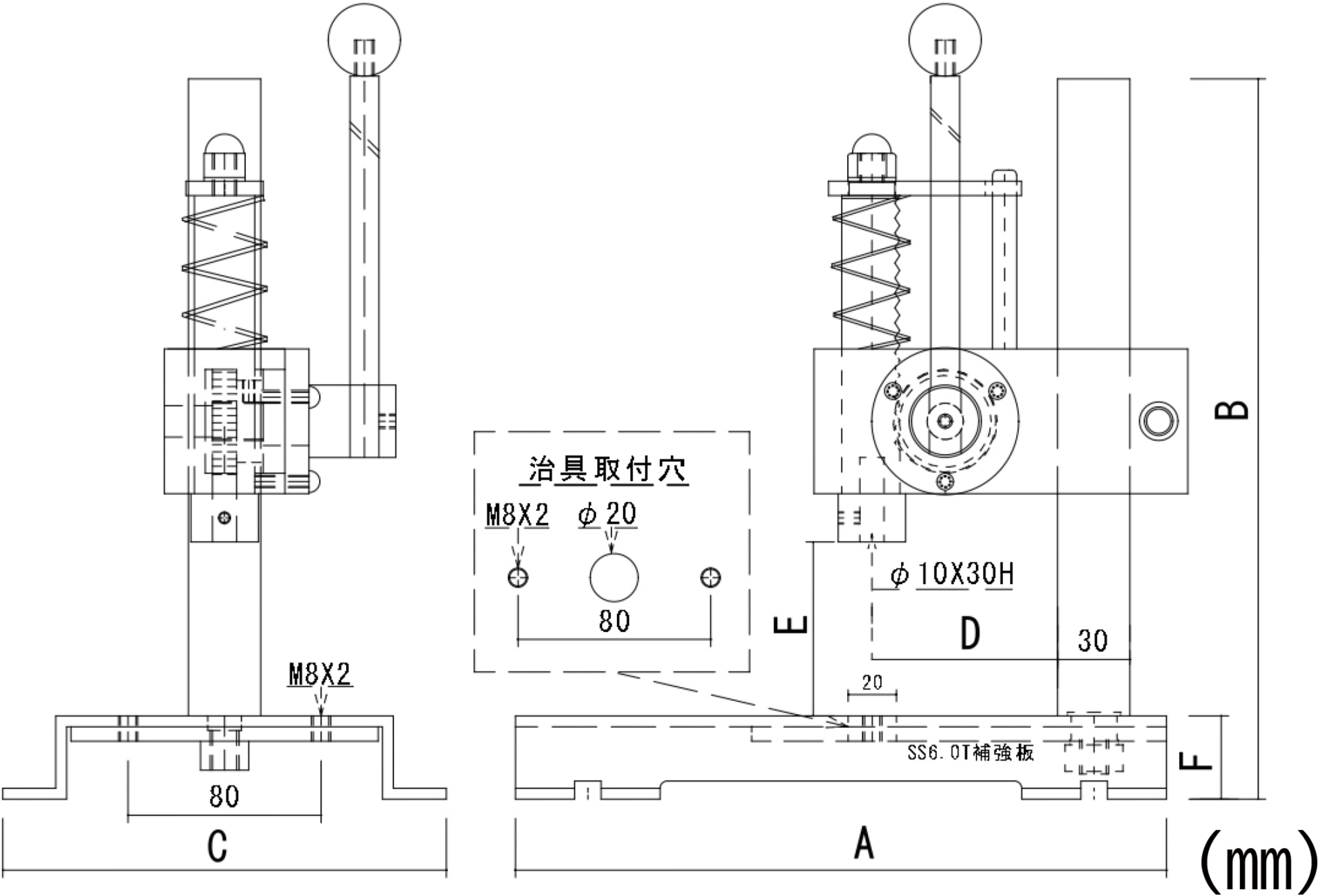

| ストローク | 加圧能力   | シャंक径            | 重量     | A   | B   | C   | D  | E (オプション<br>ハイト) | F  |
|-------|--------|------------------|--------|-----|-----|-----|----|------------------|----|
| 35    | 200 kg | φ10X30 L<br>(深さ) | 9.5 kg | 270 | 298 | 184 | 77 | MAX<br>175       | 34 |