


仕様

品番	ストローク	オープンハイト	治具取付	加圧能力	重量
C S P -15S	15	60～110	φ13 X 30（深さ）	400 k g	7.2 k g

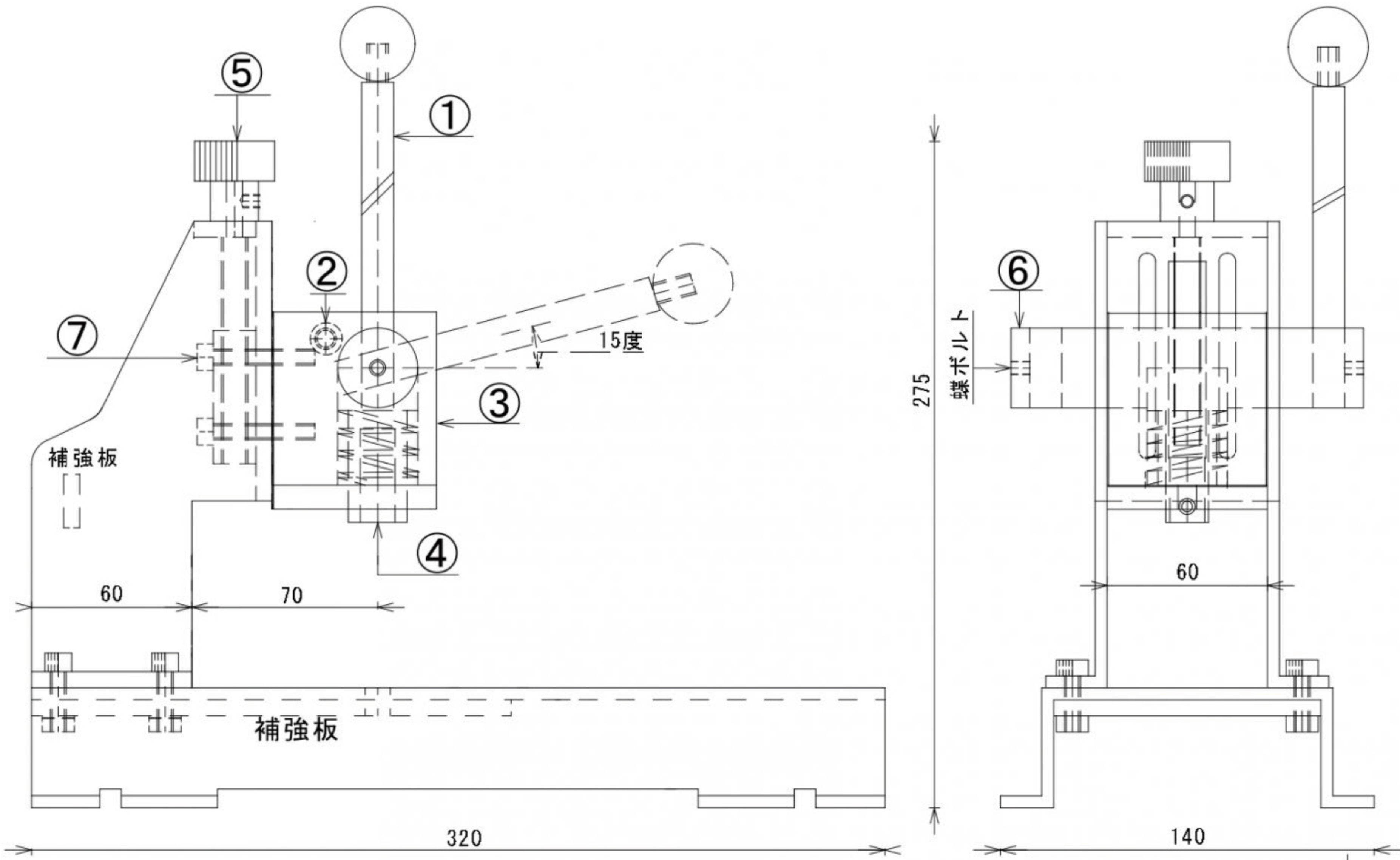

①ハンドル	②ストッパーピン	③カムシステム（主要部）	
④スピンドル（治具取付部）	⑤オープンハイト調節ノブ	⑥カムシャフト	⑦本体固定ボルト