


# CSP-カムシステムプレス

作業に合わせてお選びください!!


CSP-11S・CSP-15S・CSP-20S・CSP-20SS (オールスチール製)

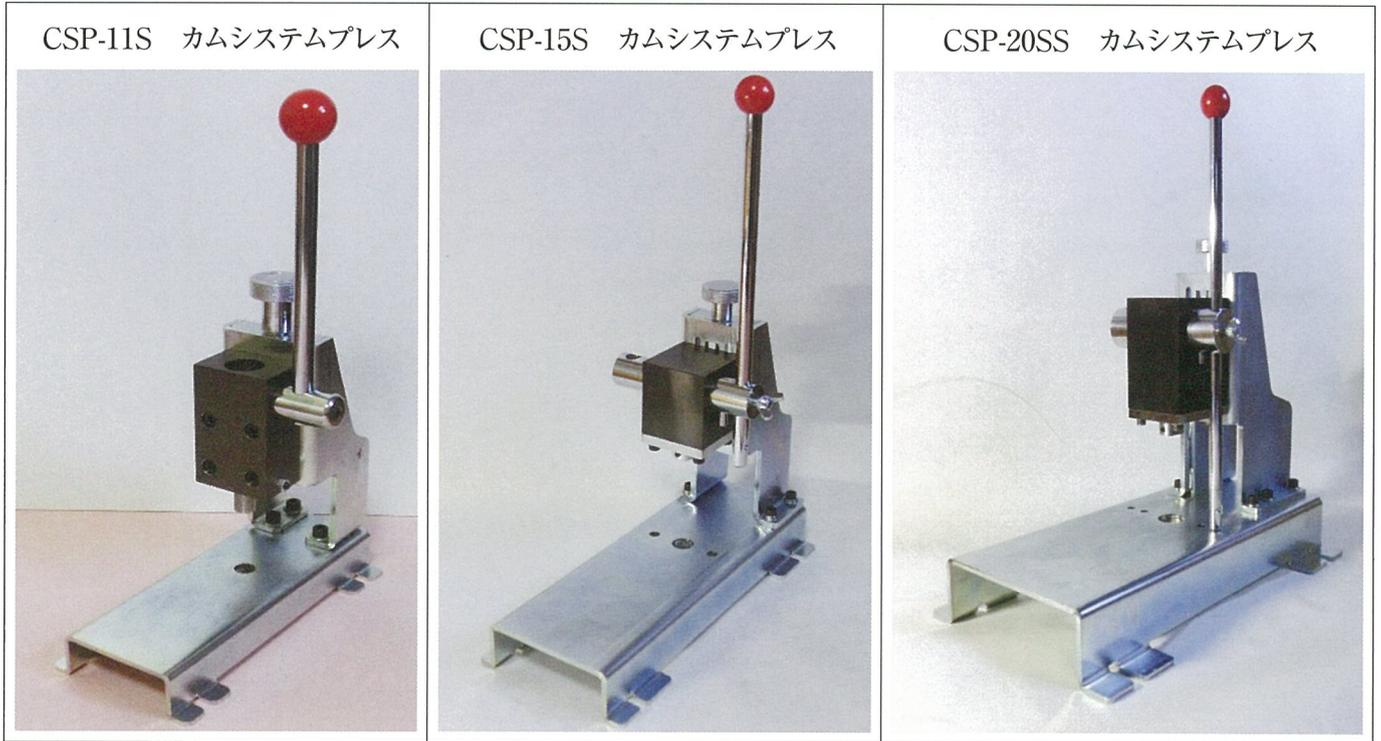

(ハンドル穴 片方のみ)


写真は CSP-20SS 強力型

- ① ハンドル      ② ストッパーピン      ③ カムシステム (主要部)      ④ カムシャフト
- ⑤ スピンドル (治具取付け部)      ⑥ オープンハイト調整ノブ      ⑦ 本体固定ボルト

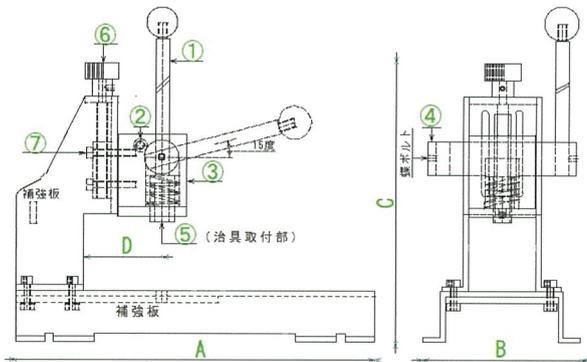

- \*カム式なので大きな加圧力を出す事が可能です。
- \*左右どちらでもハンドルを取り付け可能です。
- \*⑥でオープンハイト調整が簡単にできます。
- \*別途、U字ハンドルにて大きな加圧力可能です。

## 治具取付けベース穴寸法図

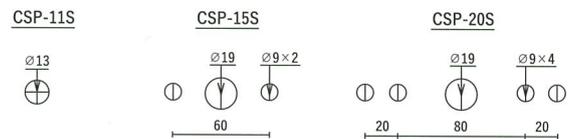

\*抜き型、曲げ型、ポンチ類、治具等、別途製作承ります

単位：mm.

型式 寸法	A	B	C	D	ストローク	オープンハイト	治具取付	加圧能力	重量
CSP-11S	210	100	220	50	11	38~66	M8×30	250 kg	3.2 kg
CSP-15S	320	140	280	70	15	60~110	φ13×30	400 kg	7.2 kg
CSP-20S	400	240	340	100	20	68~118	φ13×30	500 kg	16 kg
CSP-20SS	400	240	330	70	20	68~130	φ13×30	800 kg	16 kg

EA525X-9